

Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Installationsetagenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm²,
AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- ☒ Jede Klemmstelle ist beschriftbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918941161

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	4
Anzahl der Anschlüsse	7
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Belastungsstrom maximal	32 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Nennstrom I _N	28 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung U _N	800 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	101 mm
Höhe NS 35/7,5	83,5 mm
Höhe NS 35/15	91 mm

Anschlussdaten

Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge minimal	8 mm
Abisolierlänge maximal	10 mm
Lehrdorn	A4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141128
eCl@ss 4.1	27141128
eCl@ss 5.0	27141128
eCl@ss 5.1	27141128
eCl@ss 6.0	27141128
eCl@ss 7.0	27141128
eCl@ss 8.0	27141128

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC001329

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 			
Usegroups	B	C	
Nennspannung UN	600 V	600 V	
Nennstrom IN	30 A	30 A	
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10	

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	
Nennspannung UN	600 V	600 V	
Nennstrom IN	30 A	30 A	
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10	28-10

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	
Nennspannung UN	600 V	600 V	
Nennstrom IN	30 A	30 A	
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10	28-10

GOST 			
---	--	--	--

cULus Recognized 			
---	--	--	--

Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

WST 4 - 3030954



Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Documentation

ST-IL - 3039900



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Prüfstecker

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Zubehör

PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Zubehör

PS-6 - 3030996



PS-6/2,3MM RD - 3038736



Abschlussdeckel


DP PS-6 - 3036738



Zeichnungen

Installationsetagenklemme - ST 4-PE/3L - 3038338

Schaltplan

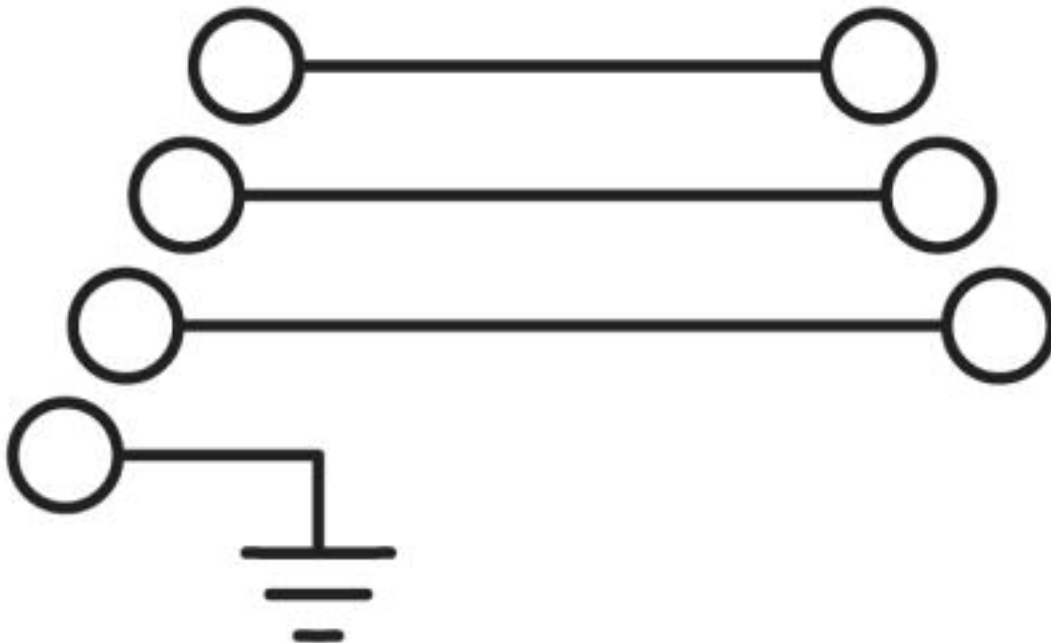

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>