


## UT 4-TWIN/ 1P-PE


Artikelnummer: 3060283

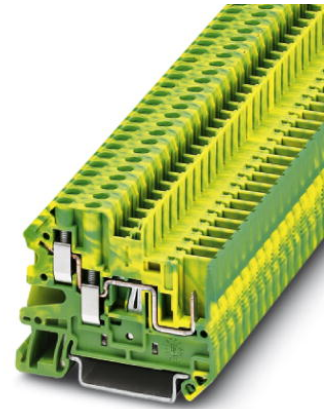

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060283>

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss,  
Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm,  
Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	A873
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 289 (CL1-2011)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
15.08.2005



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	3
Farbe	grün-gelb

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	6,2 mm
Länge	55,7 mm
Höhe NS 35/7,5	47,5 mm
Höhe NS 35/15	55 mm

#### Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Offene Seitenwand	ja

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm <sup>2</sup>

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraub- / Steckanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

**Approbationen**



Approbationen

CUL, UL

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Brücken</b>		
3030336	FBS 2-6	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030242	FBS 3-6	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030255	FBS 4-6	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030349	FBS 5-6	Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3030271	FBS 10-6	Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot
3030365	FBS 20-6	Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot
3032224	FBS 50-6	Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot

<b>Markierung</b>		
3040588	PC	Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm

1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Farbe: weiß
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 6,2 mm, Farbe: weiß
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß

**Montage**

3047183	ATP-UT-TWIN	Abteilungstrennplatte, Länge: 62,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 52,5 mm, Farbe: grau
3022276	CLIPFIX 35-5	Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
3045237	D-UT 4-TWIN/ 1P	Abschlussdeckel, Länge: 55,7 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
3047109	DS-UT 2,5/4	Deckelsegment, Farbe: grau
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
---------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Stecker/Adapter**

0201689	MPS-IH BU	Isolierhülse, Farbe: blau
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201663	MPS-IH WH	Isolierhülse, Farbe: weiß
0201744	MPS-MT	Prüfstecker
3030925	PAI-4	Prüfadapter, Farbe: grau
3030996	PS-6	Prüfadapter, Farbe: rot

**Werkzeug**

1205053	SZS 0,6X3,5	Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
---------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ergänzende Produkte**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

**Stecker/Adapter**

3060115	UP 4/ 1	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060021	UP 4/ 1-L	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060034	UP 4/ 1-L BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: blau
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grün-gelb
3060050	UP 4/ 1-M	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060063	UP 4/ 1-M BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: blau
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grün-gelb
3060089	UP 4/ 1-R	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau


3060092	UP 4/ 1-R BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: blau
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grün-gelb
3060128	UP 4/ 2	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 12,4 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060131	UP 4/ 3	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 18,6 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060144	UP 4/ 4	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 24,8 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060157	UP 4/ 5	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 31 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060160	UP 4/ 6	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 37,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060173	UP 4/ 7	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 43,4 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060186	UP 4/ 8	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 49,6 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060199	UP 4/ 9	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 55,8 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060209	UP 4/10	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 62 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060212	UP 4/11	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 68,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060225	UP 4/12	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 74,4 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060238	UP 4/13	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 80,6 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060241	UP 4/14	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 86,8 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
3060254	UP 4/15	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 10, Breite: 93 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau

3045800	UPBV 4/ 1	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045716	UPBV 4/ 1-L	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045745	UPBV 4/ 1-M	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045774	UPBV 4/ 1-R	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045813	UPBV 4/ 2	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 12,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045826	UPBV 4/ 3	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 18,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045839	UPBV 4/ 4	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 24,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045842	UPBV 4/ 5	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 31 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045855	UPBV 4/ 6	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 37,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045868	UPBV 4/ 7	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 43,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau

3045871	UPBV 4/ 8	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 49,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045884	UPBV 4/ 9	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 55,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045897	UPBV 4/10	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 62 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045907	UPBV 4/11	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 68,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045910	UPBV 4/12	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 74,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045923	UPBV 4/13	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 80,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045936	UPBV 4/14	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 86,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045949	UPBV 4/15	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG 26 - 10, Breite: 93 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau

## Zeichnungen

### Schaltplan

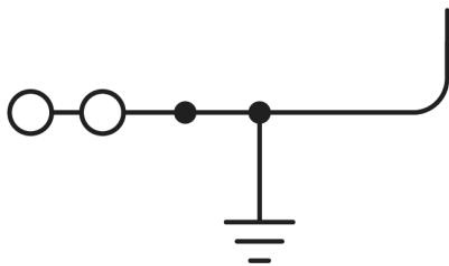



UT 4-TWIN/ 1P-PE Artikelnummer: 3060283

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060283>

---

## Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten