

Schirmanschlussklemme - SK 8 VPE 500 - 3027954

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mOhm

Produkteigenschaften

- Einfaches Handling
- Federndes, großflächiges Druckstück
- Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- Rändelschraube

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	500
GTIN	4046356285650

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	silberfarben

Allgemein

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
-----------------------------	----------

Maße

Länge	19,5 mm
Breite	12 mm
Höhe	48,70 mm

Anschlussdaten

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm
Anschlussart	Aufschrauben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
-------------------	----------

Schirmanschlussklemme - SK 8 VPE 500 - 3027954

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Auflagebock

AB-SK - 3025341



AB/SS - 0404428



Abgriffklemme

Schirmanschlussklemme - SK 8 VPE 500 - 3027954

Zubehör

AK 4 - 0404017



Installationsklemme

AKG 4 GNYE - 0421029



AKG 4 BK - 0421032



Neutralleiterschiene


NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Zeichnungen


Schirmanschlussklemme - SK 8 VPE 500 - 3027954

Diagramm

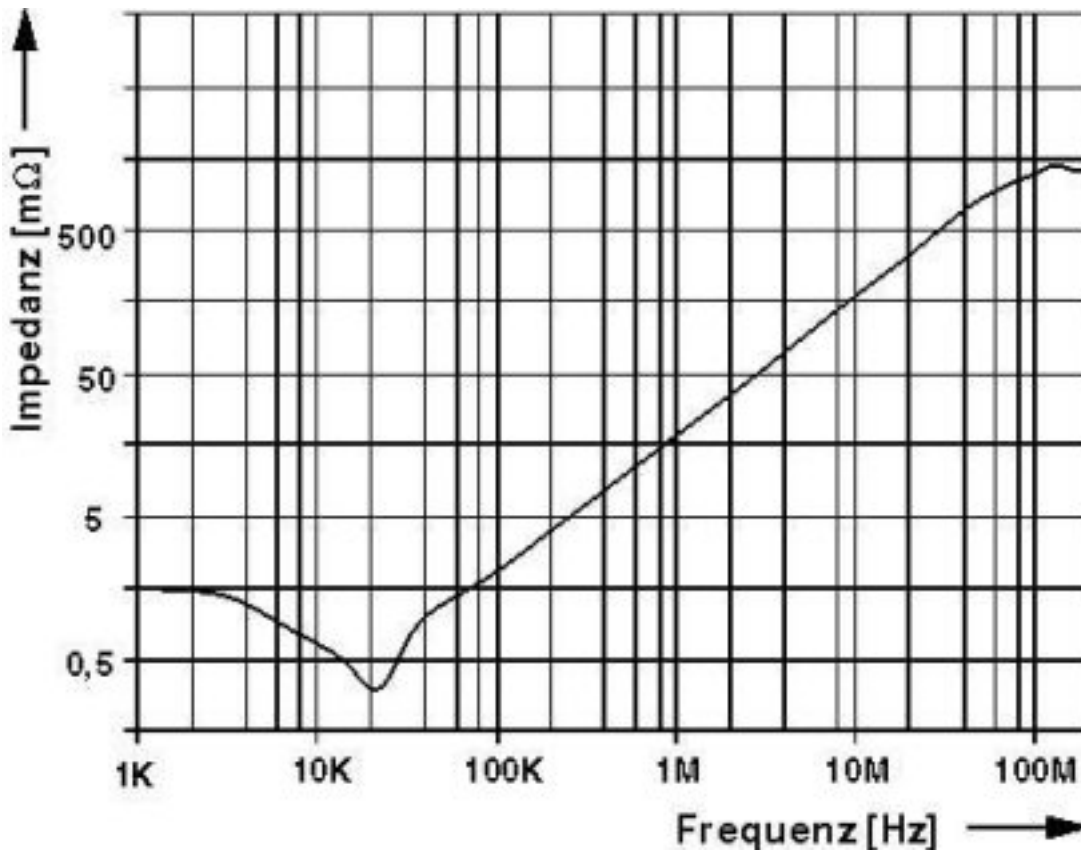

Schirmanschlussklemme - SK 8 VPE 500 - 3027954

Maßzeichnung

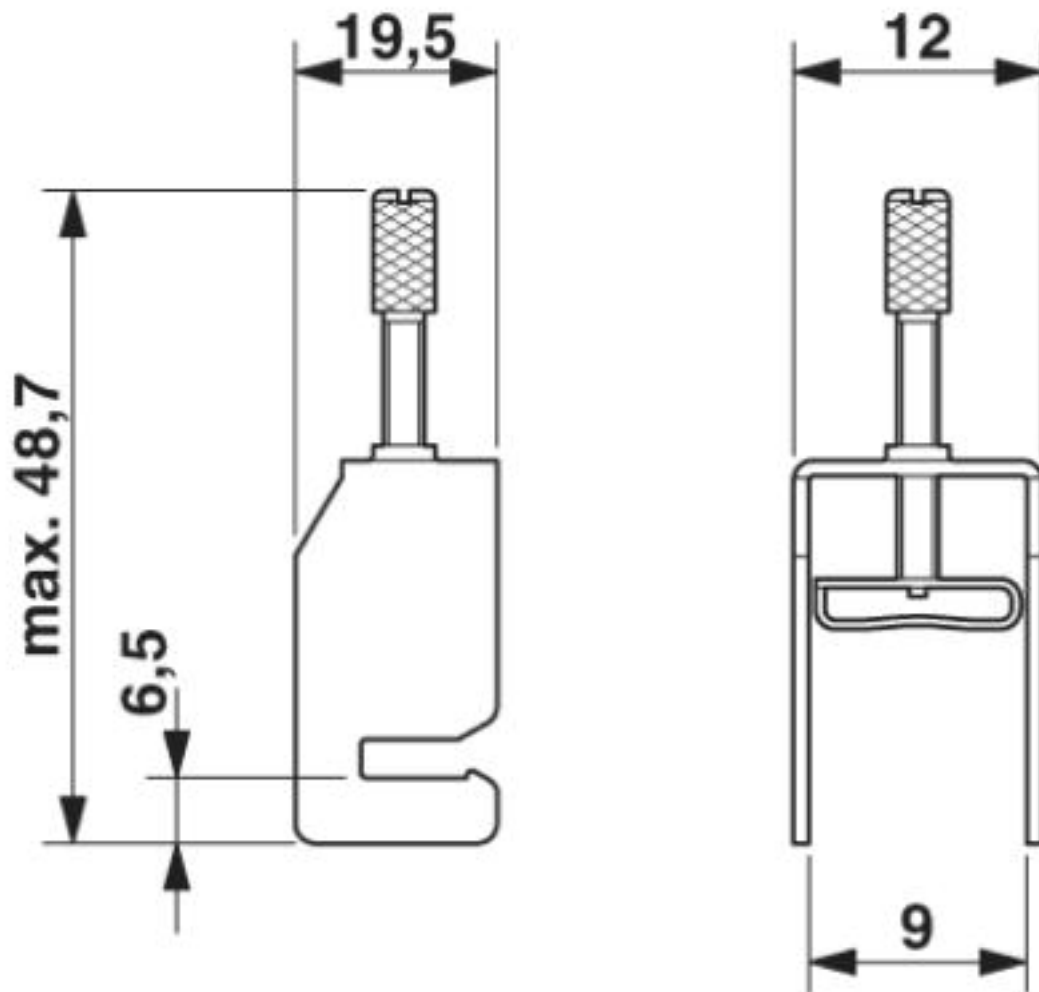

Maßzeichnung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>