

UTME 6

Artikelnummer: 3047400



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047400>

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss,
Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, Breite: 8,2 mm,
Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	A843
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 71 (CL1-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
26.04.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Messwandler-Trennklemme

Technische Daten**Allgemein**

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	8,2 mm
Länge	100,8 mm
Höhe NS 35/7,5	49,6 mm
Höhe NS 35/15	57,1 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	30 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	30 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3240265	AH-ME	Abdeckhaube , zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile
3034442	C-ME 6/2	Verbindungssteg, Länge: 5 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 5 mm, Farbe: orange
3034390	C-ME 6/3	Verbindungssteg, Farbe: orange

3034387	CARRIER 35-8	Endhalter, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
3032381	FBS 1/5-8	Brücke
3034439	S-ME 6	Schaltsperrle, Länge: 12 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: weiß
3034468	SB-ME 2-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange
3034468	SB-ME 2-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange
3032800	SB-ME 3-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 24,6 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange
3034484	SB-ME 4-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 32,8 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau/orange

Brücken

3032363	FBS 1/3-8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3032389	FBS 1/3/5-8	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3032376	FBS 1/4-8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030284	FBS 2-8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030297	FBS 3-8	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030307	FBS 4-8	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030310	FBS 5-8	Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3032470	FBS 6-8	Steckbrücke, Polzahl: 6, Farbe: rot
3032402	FBS 1/4/7/10-8	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030323	FBS 10-8	Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot

Montage

3034361	AP-ME METER	Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger APT-ME oder Endhalter APH-ME gerastert. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m
3034374	APH-ME	Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME
3034358	APT-ME	Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME
3047426	D-UTME 6	Deckel, Länge: 100,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau
3036741	DP PS-8	Distanzplatte, Farbe: rot

Stecker/Adapter

3032774	PAI-4-FIX BK	Prüfadapter, Farbe: schwarz
3032787	PAI-4-FIX BN	Prüfadapter, Farbe: braun

3032729	PAI-4-FIX BU	Prüfadapter, Farbe: blau
3032758	PAI-4-FIX GN	Prüfadapter, Farbe: grün
3032790	PAI-4-FIX GY	Prüfadapter, Farbe: grau
3034455	PAI-4-FIX OG	Prüfadapter, Farbe: orange
3032732	PAI-4-FIX RD	Prüfadapter, Farbe: rot
3032761	PAI-4-FIX VT	Prüfadapter, Farbe: violett
3032745	PAI-4-FIX YE	Prüfadapter, Farbe: gelb
3031005	PS-8	Prüfadapter, Farbe: rot

Werkzeug


1205066	SZS 1,0x4,0 VDE	Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
---------	-----------------	---

Zeichnungen


Schaltplan




Schemazeichnung

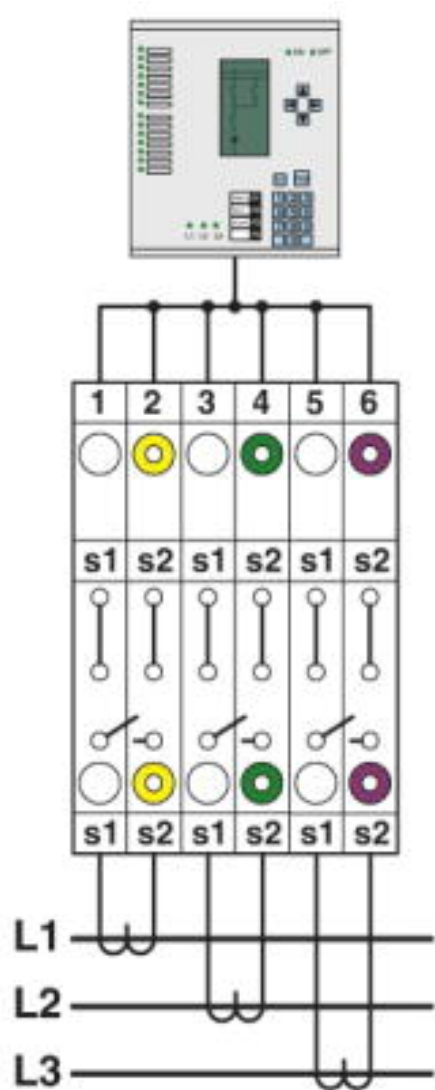

Einfacher Drei-Phasen-Stromwandlersatz

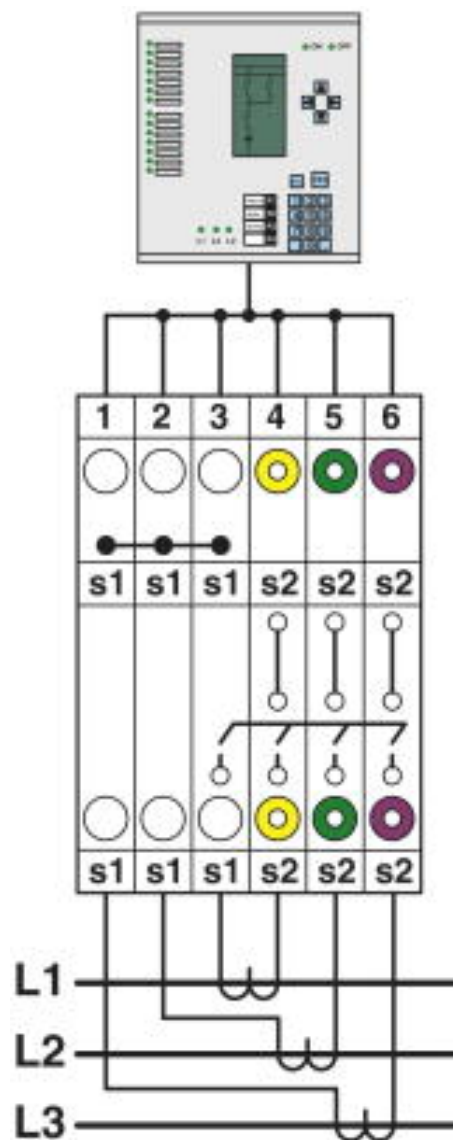

Verketteter Drei-Phasen-Stromwandlersatz

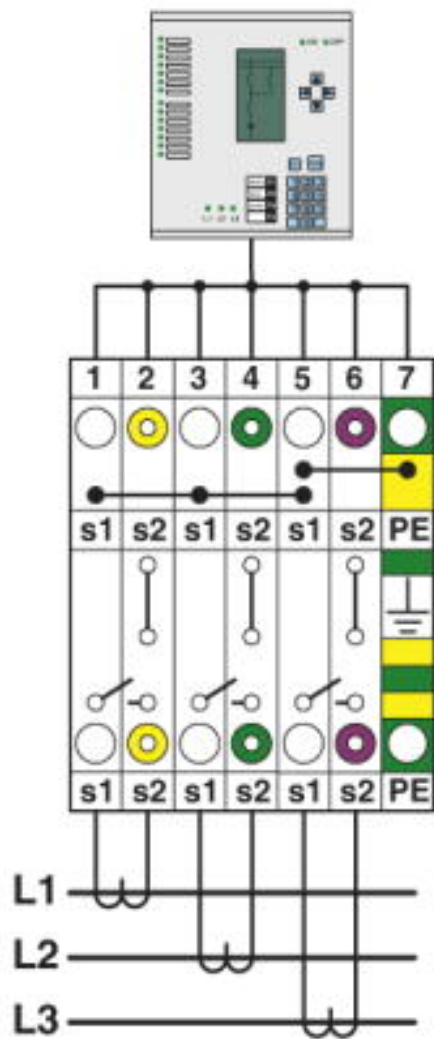

Verketteter Drei-Phasen-Stromwandlersatz mit geerdeten Sternpunkt

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten