

## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Doppelstock-Klemme, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5

Abbildung zeigt Variante des Artikels

### Produkteigenschaften

- Potenzialführung auf zwei Etagen

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	50
<b>GTIN</b>	4046356306201

### Technische Daten

#### Allgemein

<b>Anzahl der Etagen</b>	2
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	4
<b>Farbe</b>	grau
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0

#### Allgemein

<b>Bemessungsstoßspannung</b>	6 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Überspannungskategorie</b>	III
<b>Isolierstoffgruppe</b>	I
<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC 61984
<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	22 A
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	500 V
<b>Offene Seitenwand</b>	ja

#### Maße

<b>Breite</b>	5,2 mm
<b>Länge</b>	71,5 mm
<b>Höhe NS 35/7,5</b>	47,5 mm
<b>Höhe NS 35/15</b>	55 mm

# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

## Technische Daten

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A3

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141126
eCl@ss 6.0	27141126
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126

### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

## Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / LR / GL / BV / DNV / IECCEB CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

### Approbationsdetails

**CSA**

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	24-12	24-12	24-12

**UL Recognized**

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-4

**cUL Recognized**

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

**GOST**

**LR**


# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

 
 
## Approbationen

GL

BV

DNV

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.2-4



## Zubehör

### Abschlussdeckel

D-STTB 2,5/ 2P - 3040096



DP PS-5 - 3036725



### Abteilungstrennplatte

# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

## Zubehör

ATP-STTB 4 - 3030747



---

## Kodierelement

PC - 3040588



---

## Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



---

## Flansch

STTB 2,5/2P-F - 3061169



STTB 2,5/2P-FS - 3061428



# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

Zubehör

## Documentation

ST-IL - 3039900



---

## Brücke

FBS 2-5 - 3030161



---

FBS 3-5 - 3030174



---

FBS 4-5 - 3030187



---

FBS 5-5 - 3030190



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 3-5 BU - 3036880



FBS 4-5 BU - 3036893



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

---

FBS 5-5 BU - 3036903



FBS 10-5 BU - 3036916



FBS 20-5 BU - 3036929



FBS 50-5 BU - 3032114



FBS 2-5 GY - 3038969





## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

FBS 3-5 GY - 3038972



FBS 4-5 GY - 3038985



FBS 5-5 GY - 3038998



FBS 10-5 GY - 3039007



FBS 20-5 GY - 3038671



FBS 50-5 GY - 3032127



# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

Zubehör

---

## Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



---

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



---

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



---

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



---

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

---

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



### Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

UCT-TMF 5 - 0828744



---

### Klemmenmarker beschriftet

ZBF 5 CUS - 0825025



---

UC-TMF 5 CUS - 0824638



---

UCT-TMF 5 CUS - 0829658



---

### Isolierhülse

ISH 2,5/0,2 - 3002843



## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

ISH 2,5/0,5 - 3002856



ISH 2,5/1,0 - 3002869



### Prüfstecker

PAI-4-N GY - 3032871



PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



### Endhalter

## Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

### Zubehör

CLIPFIX 35 - 3022218



---

CLIPFIX 35-5 - 3022276



---

E/NS 35 N - 0800886




---

### Zeichnungen



# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892


Diagramm

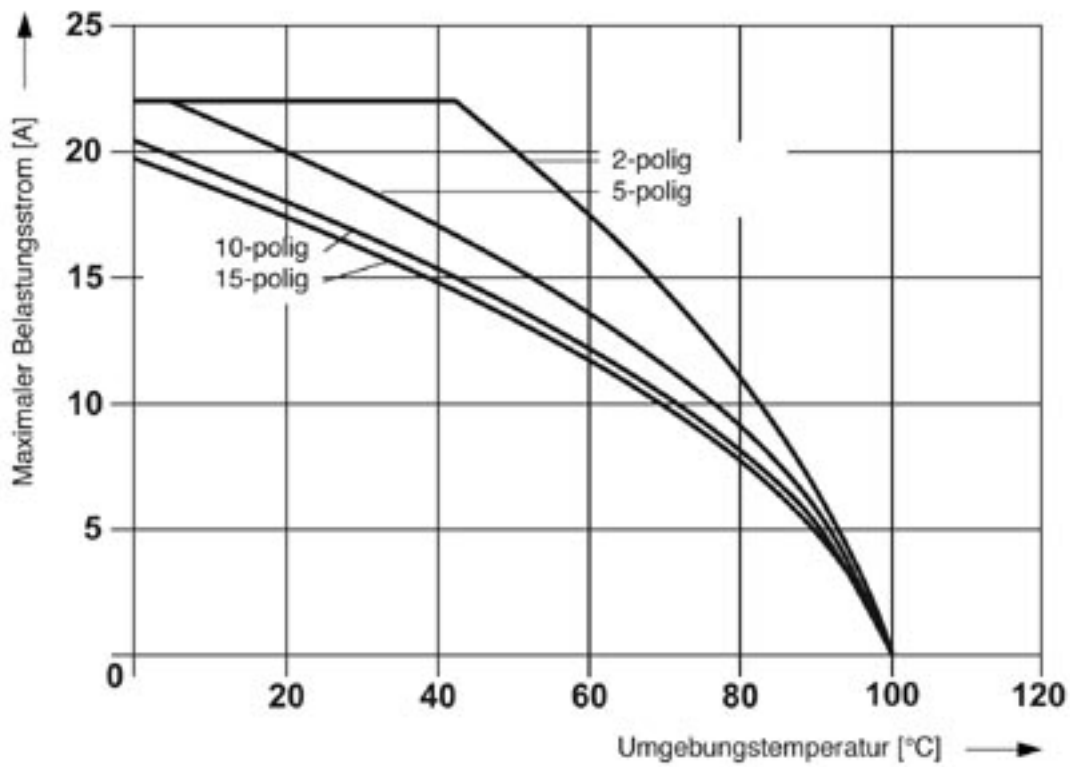

Gilt für alle Steckervarianten SP...


# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

Maßzeichnung

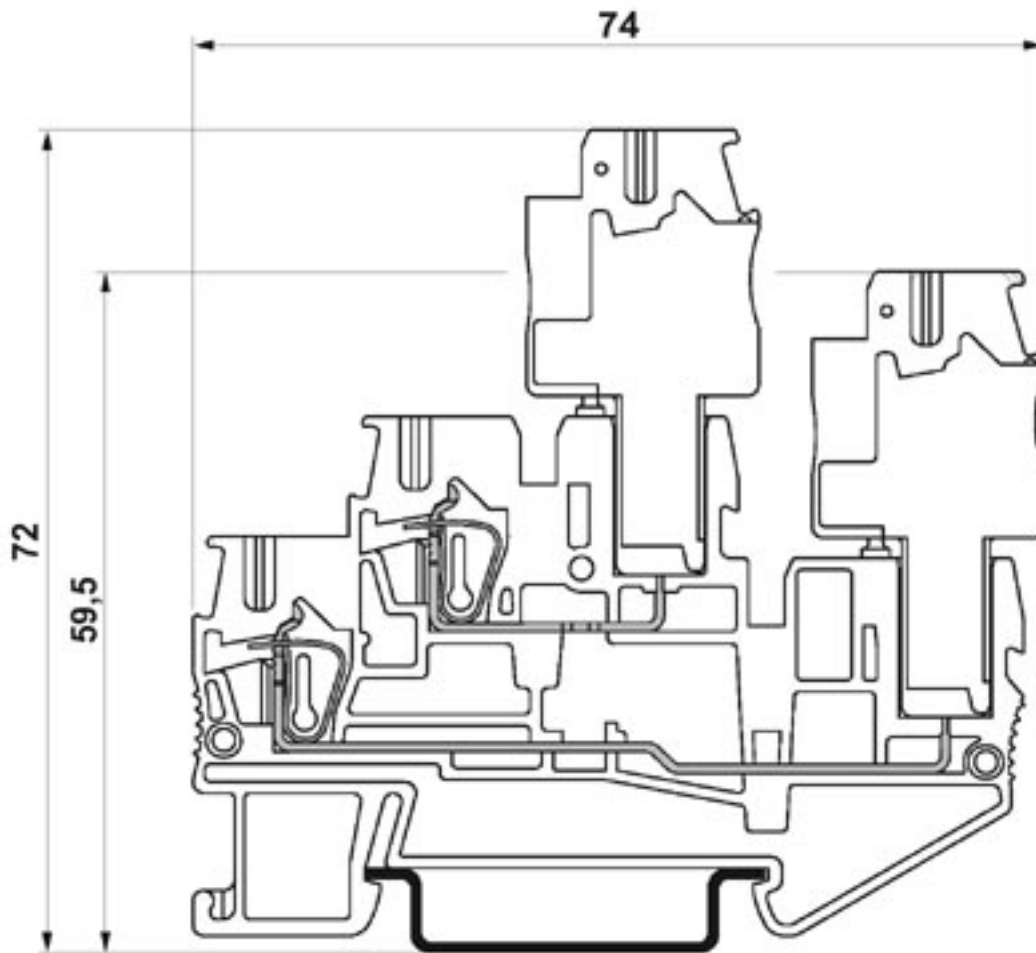

# Doppelstock-Klemme - STTB 2,5/2P SO - 3040892

Schaltplan

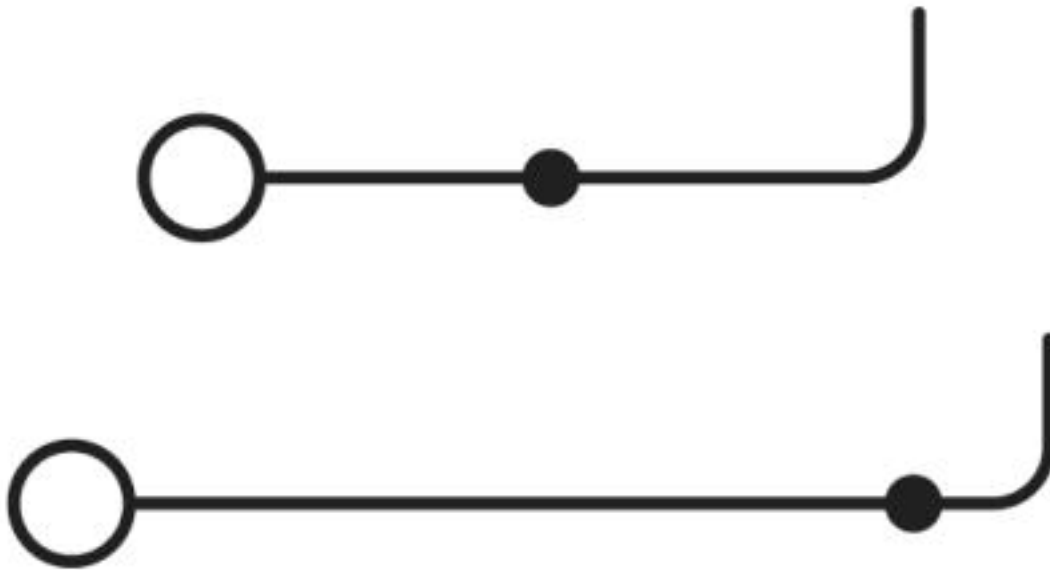

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>