


## Federleiste - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

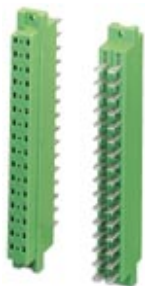

Flachsteck-Federleiste, Polzahl: 32, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918055905

### Technische Daten

#### Maße

<b>Länge</b>	10,6 mm
<b>Höhe</b>	27,6 mm
<b>Breite</b>	95 mm
<b>Rastermaß</b>	0 mm
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	2,8 mm

#### Allgemein

<b>Artikelfamilie</b>	SFL (2,8-0,8)
<b>Isolierstoffgruppe</b>	II
<b>Bemessungsstoßspannung (III/3)</b>	2,5 kV
<b>Nennquerschnitt</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Isolierstoff</b>	PA-F
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	HB
<b>Polzahl</b>	32

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	272607xx
<b>eCl@ss 4.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27260701
<b>eCl@ss 5.1</b>	27260701
<b>eCl@ss 6.0</b>	27260704
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440490
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440490

# Federleiste - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000516
<b>ETIM 4.0</b>	EC002498
<b>ETIM 5.0</b>	EC000516

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211810
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121409
<b>UNSPSC 11</b>	39121409
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121409
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121409

## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails

--

## Zubehör

### Isolierhülse


PT/FS 2,8 - 1406700



## Zeichnungen

# Federleiste - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

Maßzeichnung

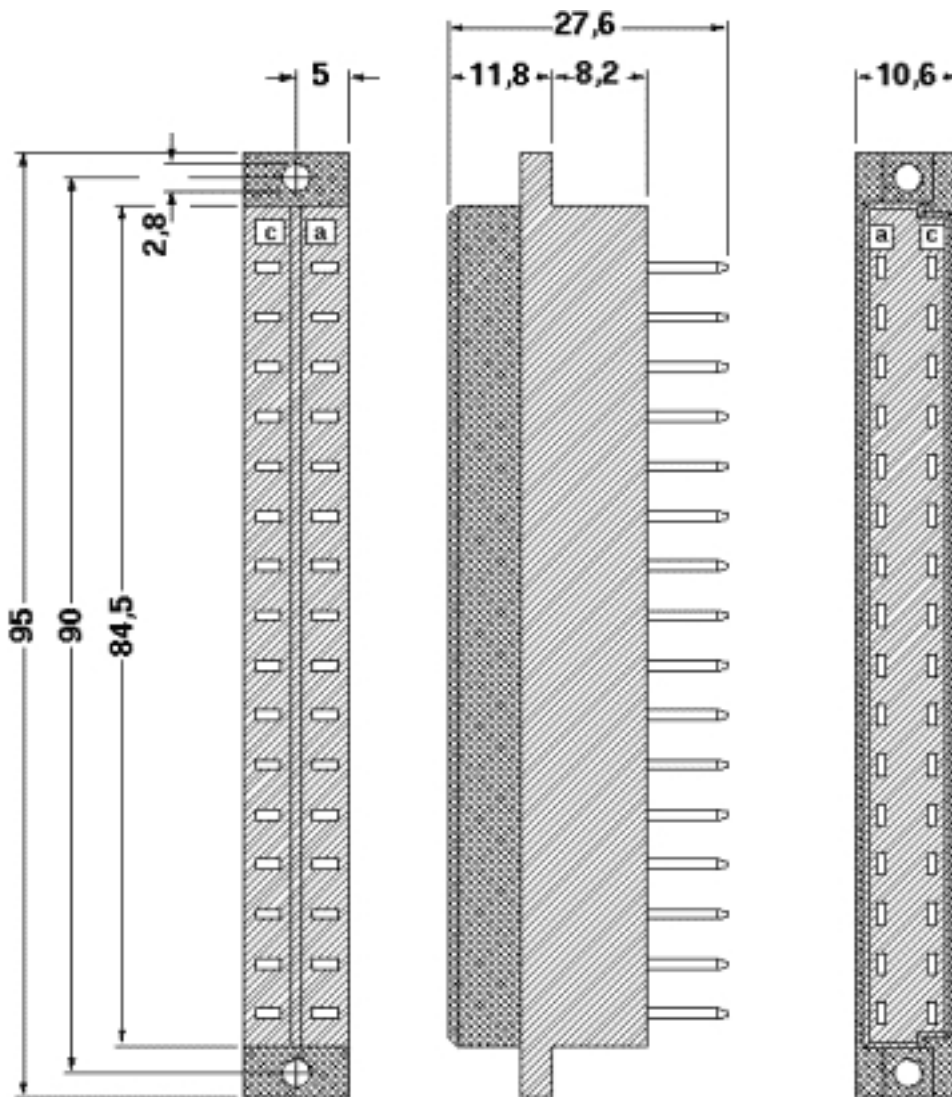

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>