

Zubehör - IC-DFR 3 - 1852037

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Zubehör, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

Produkteigenschaften

- ☒ Durchführungs-Montagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
- ☒ Rüttelsichere Verschraubung der beiden Steckerteile durch Schraubflansche
- ☒ Rahmen in Blechausschnitt einsetzbar und verschraubbar
- ☒ Aufstecken des Steckers MSTB 2,5/...-STF-5,08 von außen
- ☒ Bis zu einer Wandstärke von 1,5 mm kann der Rahmen verschraubt werden, bevor der IC-Stecker montiert wird
- ☒ Verrastung des IC-Steckerteils im Rahmen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918108915

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	10,16 mm

Allgemein

Artikelfamilie	IC-DFR
Isolierstoffgruppe	I
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Zubehör - IC-DFR 3 - 1852037

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Zubehör

Montagematerial

DFK-MSTB-SS - 0708263



Leiterplattenstecker


IC 2,5/ 2-STGF-5,08 - 1825501



Zeichnungen

Zubehör - IC-DFR 3 - 1852037

Bohrplan

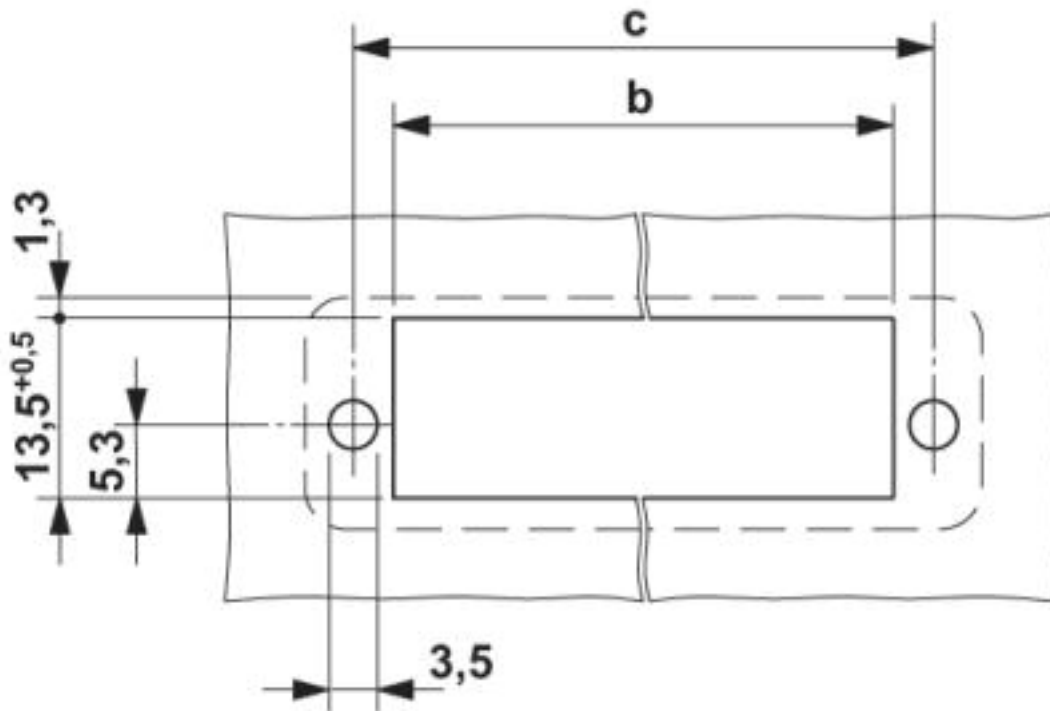

Maß b: $10,84 \text{ mm} + (\text{Polzahl} \times 5,08 \text{ mm})$ Maß c: Maß b + $5,83 \text{ mm}$

Maßzeichnung

