

Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Führungsleistenpaar, wird in die Nut ICV/...G eingeschoben, Höhe: 86 mm, Bohrlochdurchmesser: 3,4 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918047023

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440490
eCl@ss 8.0	27440490

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000879


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Zeichnungen


Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bohrplan

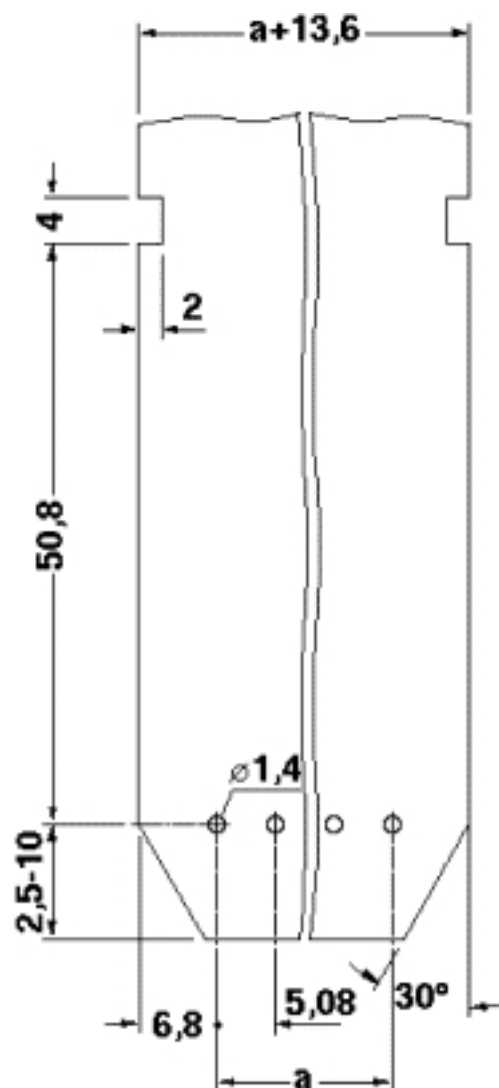


Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bohrplan

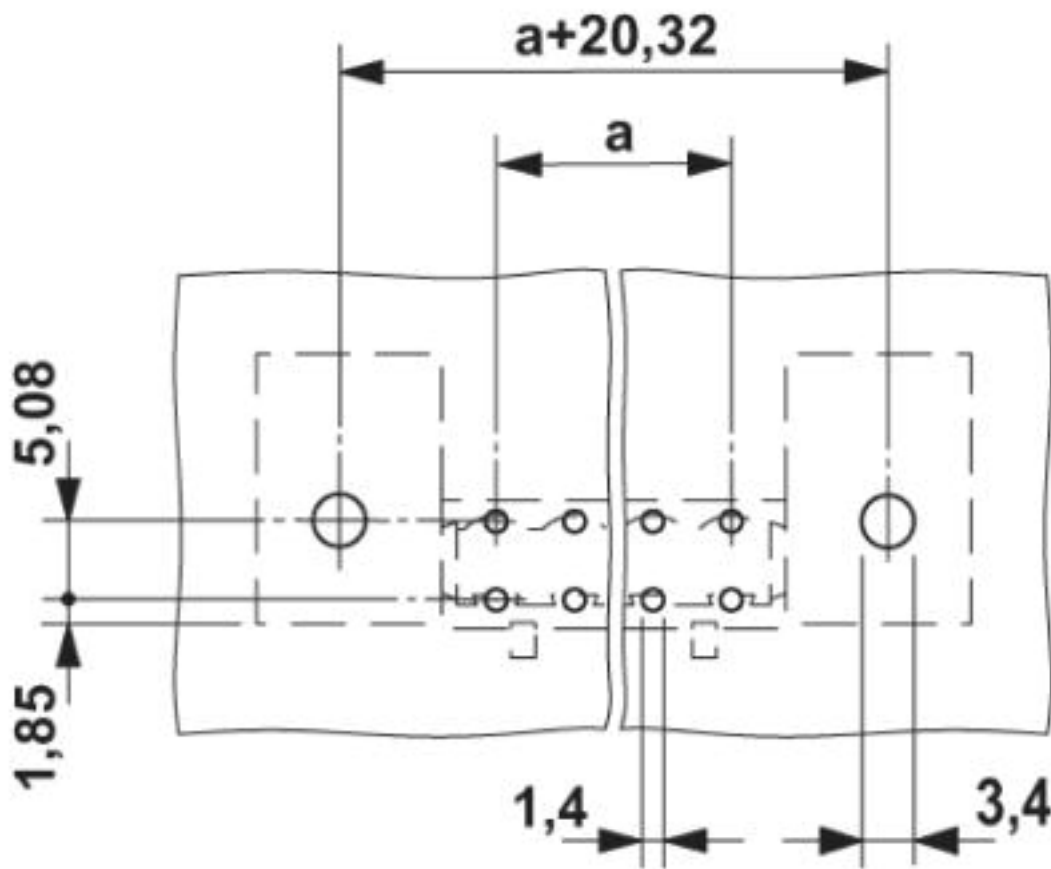


Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bohrplan

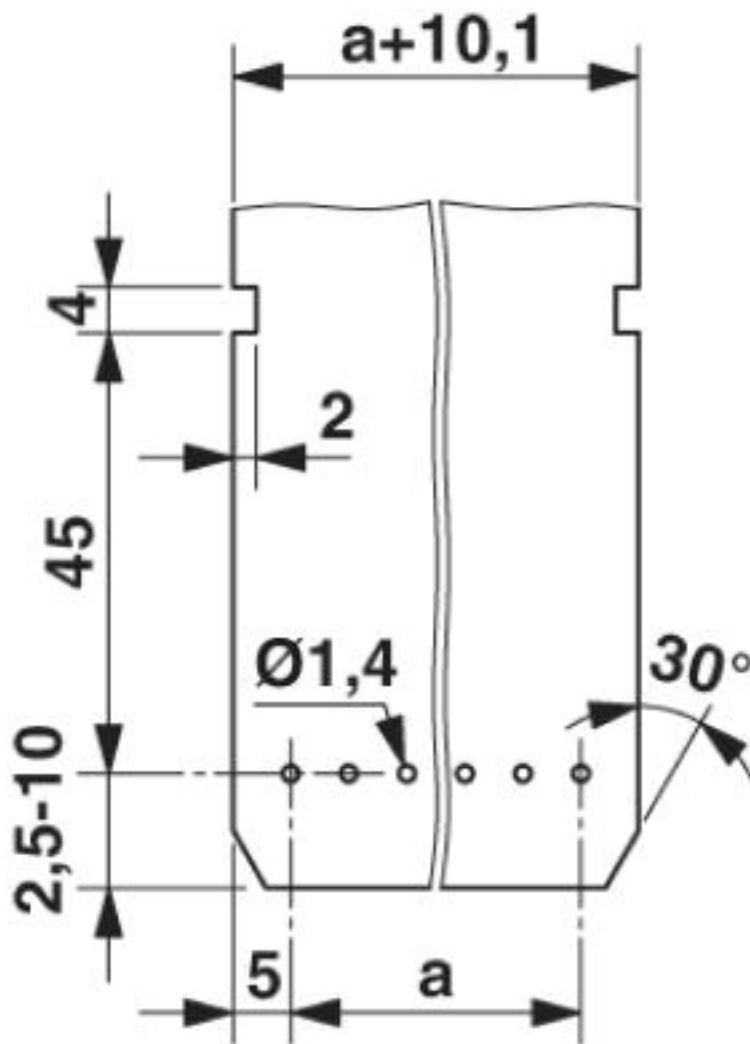


Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bohrplan

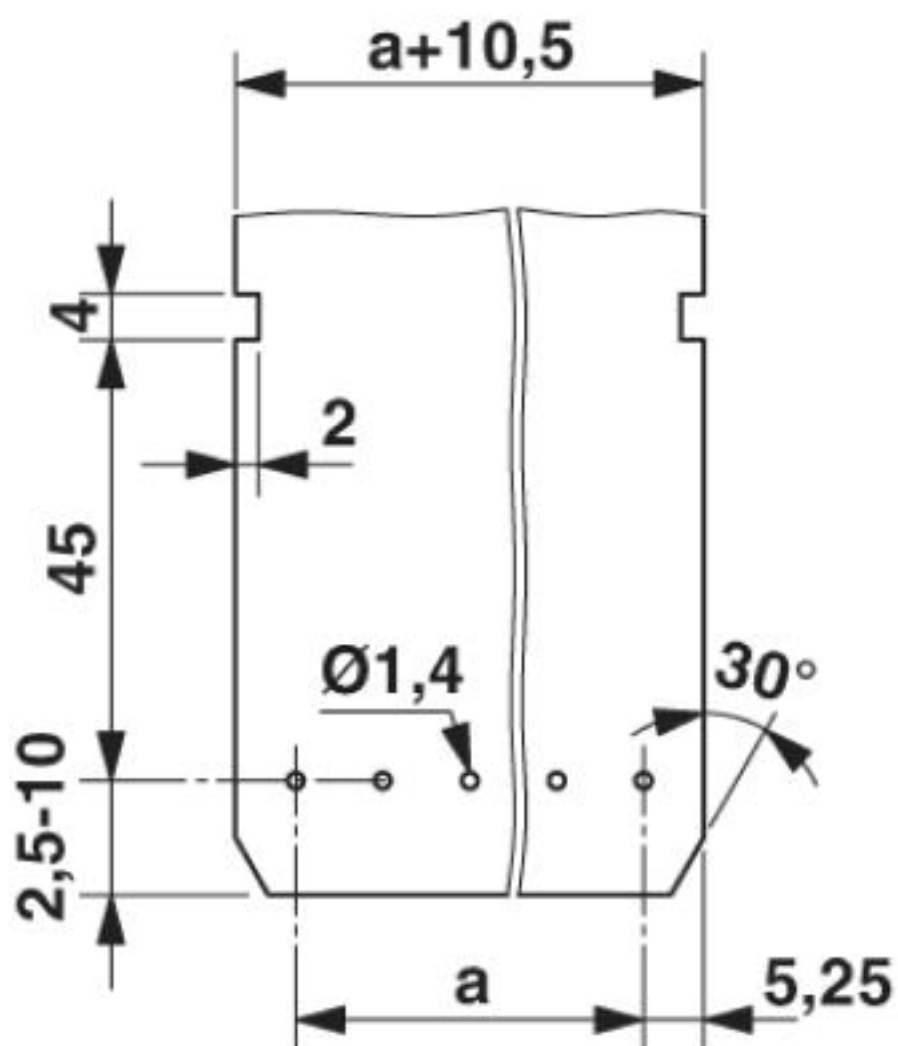


Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Bohrplan

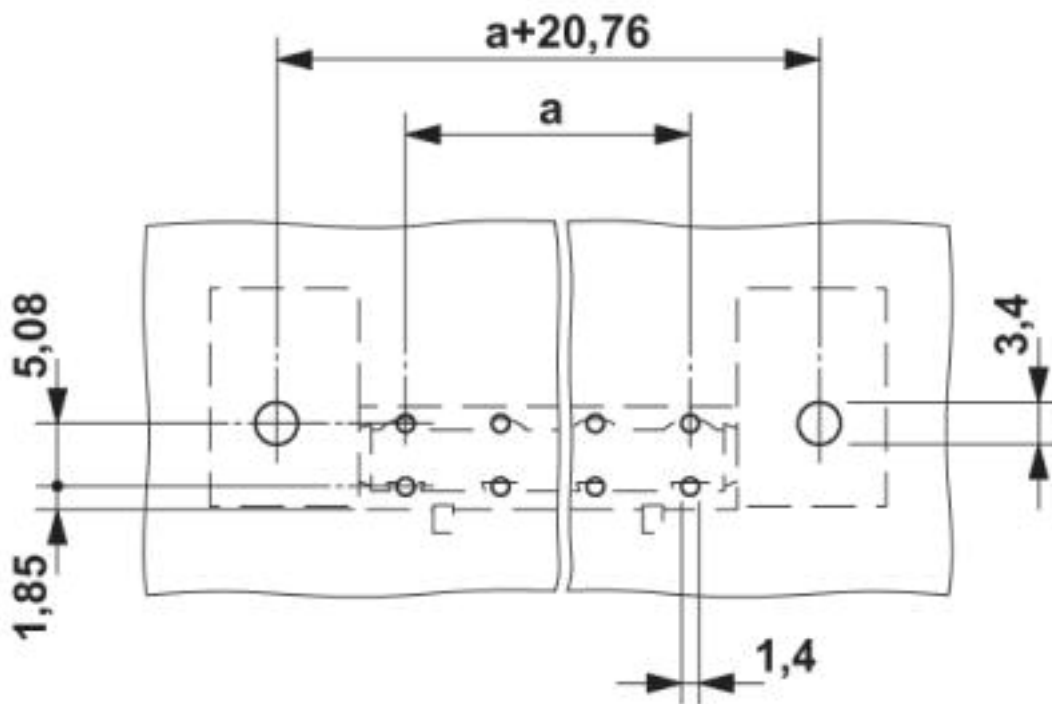

Montagematerial - FLRP/ICV 80 - 1808353

Maßzeichnung

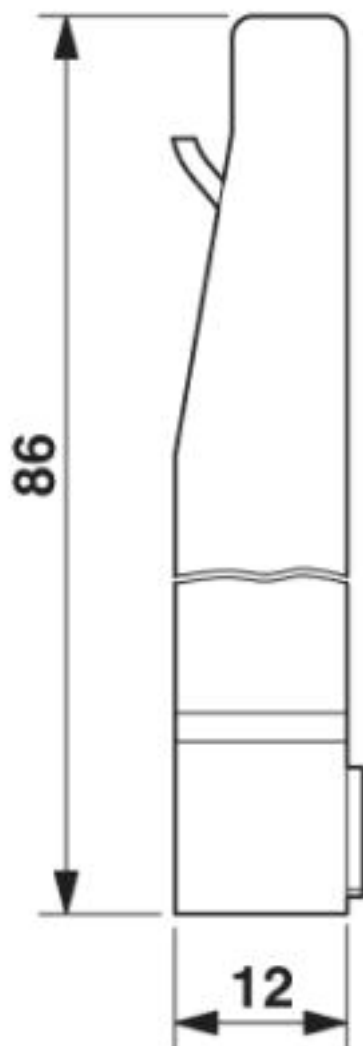

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>