


L 20 S

Edelstahl
EAN 4007841 566814
Art.-Nr. 566814

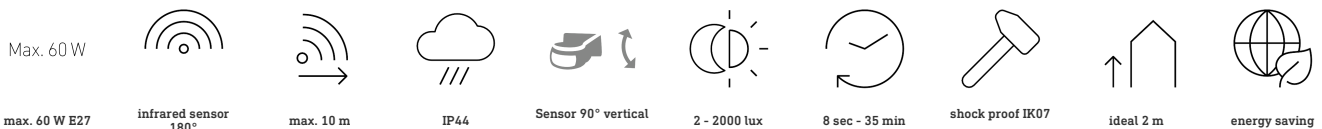

Funktionsbeschreibung

Ambientelicht im Quadrat! Design-Sensor-Außenleuchte L 20 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Edelstahlblende.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	60 W	Softlichtstart	Nein
Eigenverbrauch	0,55 W	Schlagfestigkeit	IK07
Vernetzung	Nein	Schutzart	IP44
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Nein	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Sockel	E27	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	Einstellungen via	Potis
segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Montageort	Wand
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)	Variante	Edelstahl
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)	VPE1, EAN	4007841566814
Dämmerungsschalter	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 006334 Ersatzhaube für L 20 S

Sensor-Außenleuchte

L 20 S


Edelstahl

EAN 4007841 566814

Art.-Nr. 566814



Sensorerfassungsbereich

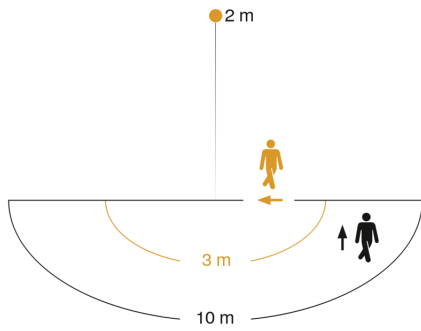

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

