
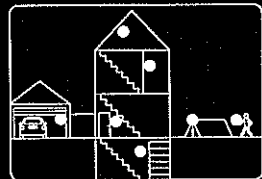
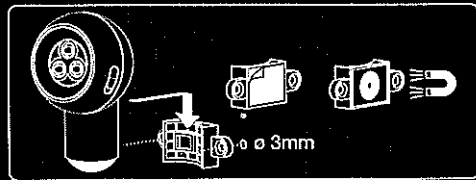
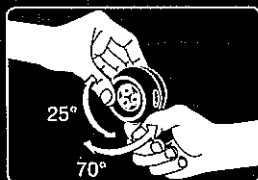
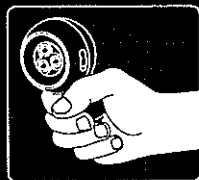
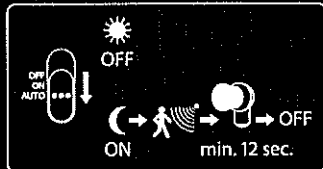
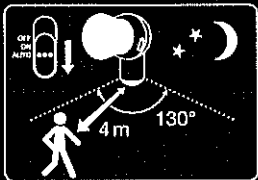


# OSRAM

## LED

80191

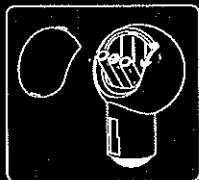

OSRAM GmbH  
Steinera Furt 62, 86167 Augsburg, Germany

☎ Forgalmazó: OSRAM Kft.  
1123. Budapest, Alkotás utca 41. Gyártás hely: Kína

☎ Importer: OSRAM sp. z o.o.  
ul. Wiertnicza 117, 02-052 Warszawa

☎ Uvoznik: OSRAM d.o.o.  
Majstorna Radonje 10, Zagreb, Tel: 01-30 32-000

☎ Importator: OSRAM ROMANIA S.R.L.  
Siriului 36-40, Bucuresti, Tel: 021 232 8561

☎ Вноситель: OSRAM ЕООД  
1113 София, Н. Осрешков 1, +359-(0)2-971 22 62

☎ Светильник низковольтный. V – напряжение  
В. Назначение: для освещения. Хранить в сухом  
месте. Не бросать. Изготовитель: OSRAM GmbH,  
Хеллабруннерштрассе 1, D-81536 Мюнхен, Германия.

☎ Електролампа. Виробник: OSRAM GmbH,  
Німеччина. Постачальник: ПП "OSRAM Україна",  
м. Київ, Україна. Термін придатності: необмежений

inklusive · inclusive · y compris ·  
incluso · incluyendo · incluido · συμπεριλαμβανει ·  
inclusief · sisillilisa · inklusiv · včetně ·  
включая · beleértve · wraz · wrzãtano · z baterijami ·  
dahlil · ukliučujući · илключително ·  
inclusiv · pakendis · su baterijom · letveross

C10221779  
E10239510



Made in China  
www.osram.com



DOKUMENT LED IŠIĞI