




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

254/TS 254/TC 254/TS-SN 254/TC-SN

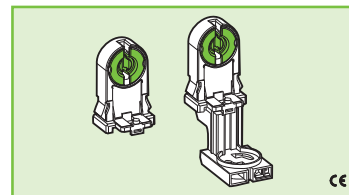

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

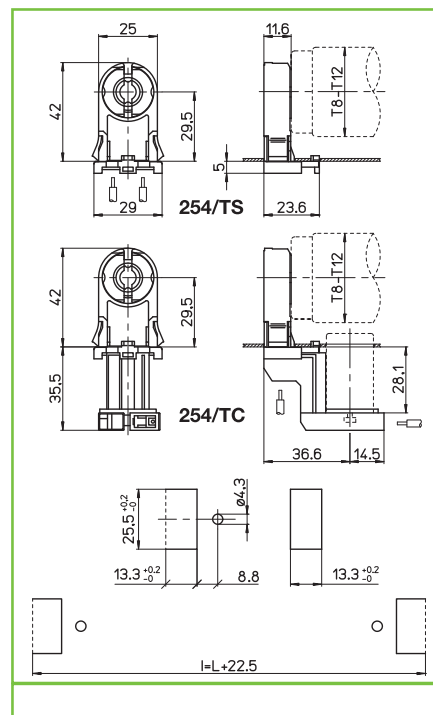

fissaggio automatico ad inserimento
push-through fixing



spessore lamiera
metal plate thickness



altezza centro lampada
(da sotto la lamiera)
lamp centre height
(from the bottom of the metal plate)



adatto per fissaggio solo in cave da
13,3x25,5 mm
suitable only for fixing into 13,3x25,5
mm holes



senza nasello
without stop nib



rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



 
 
spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



Marchi di qualità Quality marks



660W-600V T120 (UP496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
254/TS	8,4	500	200
254/TC	14,6	250	100
254/TS-SN	8,2	500	200
254/TC-SN	14,5	250	100

Note