




SOLAR-LED STRAHLER DUO 130° LPL 841



Bedienungsanleitung
Sicherheitsdatenblatt (pdf)
Konformitätserklärung

ABMESSUNGEN / SONDERFUNKTIONEN

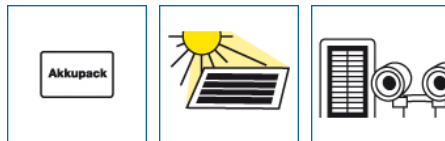


Akkupack

externer E-Anschluss
notig


lädt Strahler Duo

MONTAGE

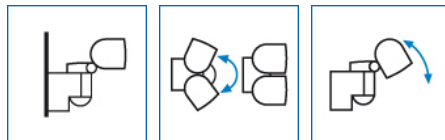

ausrichtbar

ausrichtbar

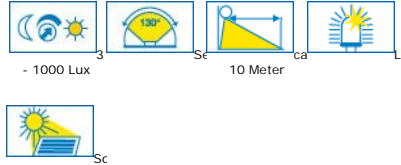SOLAR-LED STRAHLER DUO 130°
LPL

- Solar-LED Strahler Duo LPL 841, Farbe weiß
- Mit Bewegungsmelder
- Separates Solarmodul, inklusive Akku-Pack

- 2 kräftige 1 W LEDs zur Ausleuchtung von größeren Flächen
- Die praktische LED-Leuchte z. B. für Kelleraufgänge, Treppenhäuser, Garagen, Carports oder Außentrepfen
- Außer flexibel durch Akkubetrieb und Solarpanel zum Nachladen
- Leuchtdauer ca. 50 Tage bei 5 Schaltungen täglich (bei voll geladenem Akku)
- Ausleuchtzone individuell ausrichtbar
- Für Innen- und Außenbetrieb
- Einfache Montage
- Kein externer E-Anschluss nötig

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	000841
Erfassungsbereich	130°
Zeiteinstellung	Bewegung +10 Sek.
Reichweite	ca. 10 m
Dämmerungsschalter	ca. 3 - 1000 Lux, stufenlos einstellbar
Leuchtmittel	2 x 1 W LED
Inklusive Akkus	NiMH-Akku 3,6 V/750 mAh
Leistungsaufnahme ca.	2,0 W
Standby-Verbrauch	0,15 mW
Schutzart	IP 44
Lichtstrom	90 Lumen
Lichtfarbe	ca. 5000 K (weiß)
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C ... +45 °C
Farbe	weiß
Abmessungen	B 112 x H 144 x T 70 mm
EAN Code	4011315000841