

Geringer Druckabfall
Platzsparende Baugröße
Hoher Durchfluss

**Technische Merkmale**

 
Betriebsdruck:
0 bis 35 bar

Betriebstemperatur:
-20 bis +100°C
(bei Temperaturen unter +2°C
bitte Luftbeschaffenheit beachten)

Durchfluss:
Kv = 0,21

Material:

Grundkörper und Schieber: Messing vernickelt
Ventil: Messing
Feder und Kugeln: Edelstahl
Dichtungen: Buna N (Nitril)
Stecknippel: Messing vernickelt



Schnellkupplungen




Kupplungsstecker




Durchfluss-Charakteristik

Luft,
Eingangsdruck 6 bar

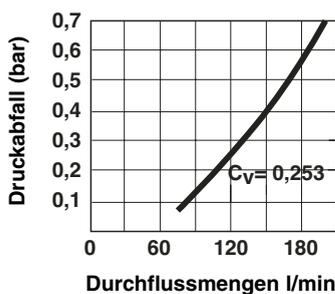

Wasser

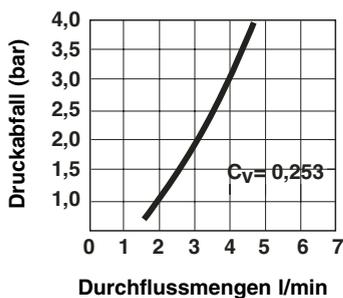


Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in industriellen Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »**Technische Merkmale**« aufgeführten Druck- und Temperaturwerte nicht überschritten werden. Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte mit Flüssigkeiten sowie bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren. Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Hydrosystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.


Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Hydrosystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. **Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.** Systemauslegern und Endbenutzern wird dringend empfohlen, die den Produkten beigelegten Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Kupplungsdose mit Außengewinde

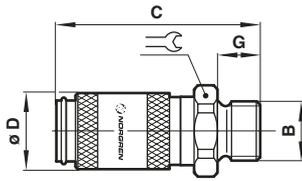


B	C	Ø D	G	⌀	Typ
M5	26	10	5	9	2322A0005
G1/8	28	10	7	11	232210018

Kupplungsdose mit Innengewinde

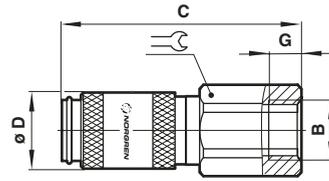


B	C	Ø D	G	⌀	Typ
M5	26	10	5	9	2322D0005
G1/8	28	10	7	12	232220018

Kupplungsdose mit Schlauchtülle

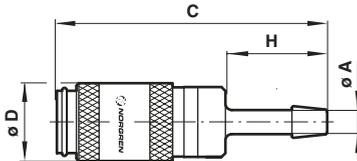


Ø A	C	Ø D	H	Typ
3	35	10	13	232230300
4	35	10	13	232230400

Kupplungsstecker mit Außengewinde

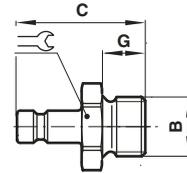


B	C	G	⌀	Typ
M5	18	5	7	2321A0005
G1/8	20	7	11	232110018

Kupplungsstecker mit Innengewinde

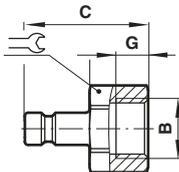

B	C	G	⌀	Typ
M5	17	5	7	2321D0005
G1/8	19	7	12	232120018

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

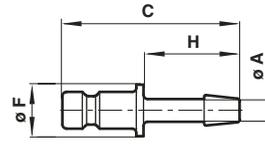

Ø A	C	Ø F	H	Typ
3	24	7	13	232130300
4	24	7	13	232130400