

SCHNELLKUPPLUNGEN

Serie 238, NW 7,2



Einseitig absperrend. Kupplung schließt sofort beim Lösen der Verbindung

Ideal für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen

Kompakte robuste Bauform

Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall

TECHNISCHE MERKMALE

Betriebsdruck:

0 ... 35 bar

Betriebstemperatur:

-20°C ... +100°C

Nennweite:

7,2 = 40 mm²

Durchfluss:

1000 l/min (6 bar Primärdruck, Druckabfall 0,5 bar)

KOMPATIBILITÄT

CEJN 320

RECTUS 25 und 26

JWL 520 und 530

MATERIAL

Kupplung:

Rückseite - Messing vernickelt

Ventilgehäuse - Messing vernickelt

Lösering - Messing vernickelt

Ventil - Messing

Feder und Arretierring - AISI 301


Arretierstifte - AISI 420

Dichtungen - NBR


Stecker:

Grundkörper - Messing vernickelt

Druckluft
P1=6bar

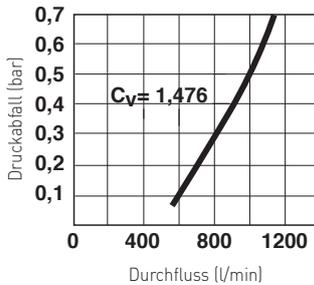

Wasser
P1=6bar

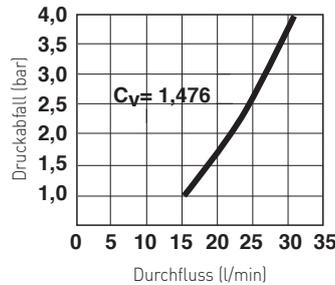

Kupplungsdose mit Außengewinde



Gewinde	TYP
G1/4	238210028
G3/8	238210038
G1/2	238210048

Kupplungsstecker mit Außengewinde



Gewinde	TYP
G1/8	238110018
G1/4	238110028
G3/8	238110038
G1/2	238110048

Kupplungsdose mit Innengewinde



Gewinde	TYP
G1/4	238220028
G3/8	238220038
G1/2	238220048

Kupplungsstecker mit Innengewinde



Gewinde	TYP
G1/4	238120028
G3/8	238120038
G1/2	238120048

Kupplungsdose mit Schlauchtülle



Rohr innen Ø	TYP
6	238230600
9	238230900
13	238231300

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle



Rohr innen Ø	TYP
6	238130600
9	238130900
13	238131300

Weitere Informationen



www.norgren.com/info/de7-091