




- EUROLITE PAR-56 Lite Spot**
 PAR-56 Spot in robustem Stahlblechgehäuse
- Vierte Halteklammer für den Farbfilterrahmen
 - Für Festinstallation oder Road-Einsatz
 - Für PAR 56 Pressglaskolbenlampen

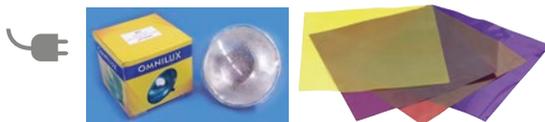


Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	310 W
Maße (LxBxH):	240 x 215 x 235 mm
Gewicht:	1,3 kg

Best.-Nr. 42000410
 Best.-Nr. 42000420.....Set: Lampe, Farbfilterrahmen und 4 Farbfolien



- EUROLITE PAR-56 Spot Long Set**
 Komplettsset mit Lampe und Stecker
- Stabiles Aluminiumgehäuse
 - Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
 - 4 Farbfolien werden mitgeliefert

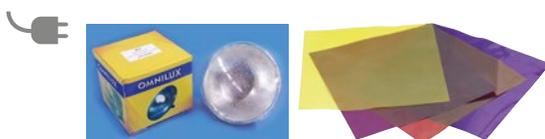

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	360 x 230 x 235 mm
Gewicht:	1,4 kg

Best.-Nr. 42000760 silber
 Best.-Nr. 42000761 schwarz



- EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel**
 Kompakt und lichtstark
- Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
 - Starker, breiter Aluminium-Montagebügel

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Passende Lampe:	max. 230 V/500 W PAR-56
Maße (LxBxH):	260 x 235 x 220 mm
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 42000800 schwarz
 Best.-Nr. 42000810 silber



- EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Stecker**
 Kompakt und lichtstark
- Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
 - Starker, breiter Aluminium-Montagebügel



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Passende Lampe:	max. 230 V/500 W PAR-56
Maße (LxBxH):	260 x 235 x 220 mm
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 42000802 schwarz
 Best.-Nr. 42000812 silber



- EUROLITE PAR-56 Spot Short Set**
 Komplettsset mit Lampe und Stecker
- Stabiles Aluminiumgehäuse
 - Gitterfilterrahmen wird mitgeliefert
 - 4 Farbfolien werden mitgeliefert



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	220 x 210 x 220 mm
Gewicht:	0,8 kg

Best.-Nr. 42000825 schwarz
 Best.-Nr. 42000826 silber



- EUROLITE PAR-56 Spot CDM150**
 Ideal für Messe- und Shopbeleuchtung
- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
 - Für extrem lichtstarke CDM-Lampe
 - Ideal für Theater, Messen und den mobilen Einsatz



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	210 W
Maße:	360 x 240 x 320 mm
Gewicht:	4,6 kg

Best.-Nr. 42000910 silber
 Best.-Nr. 42000920 schwarz