

Kabelschuh - C-BCI 2,5/4,6 - 3240569

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachstiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm²,

Produkteigenschaften

- 'EASY ENTRY' einfache und sichere Leitereinführung
- Halogenfreiheit
- elektrolytische Verzinnung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356563741

Technische Daten

Maße

Länge (b)	28,5 mm
Breite (a)	4,6 mm
Länge Kontaktbereich	17,5 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	11 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	4,5 mm
Materialstärke (g)	0,8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Farbe	blau
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Kupfer

Kabelschuh - C-BCI 2,5/4,6 - 3240569

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400204
eCl@ss 5.1	27400204
eCl@ss 6.0	27400204
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204

ETIM

ETIM 3.0	EC001052
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Zeichnungen

Kabelschuh - C-BCI 2,5/4,6 - 3240569

Maßzeichnung

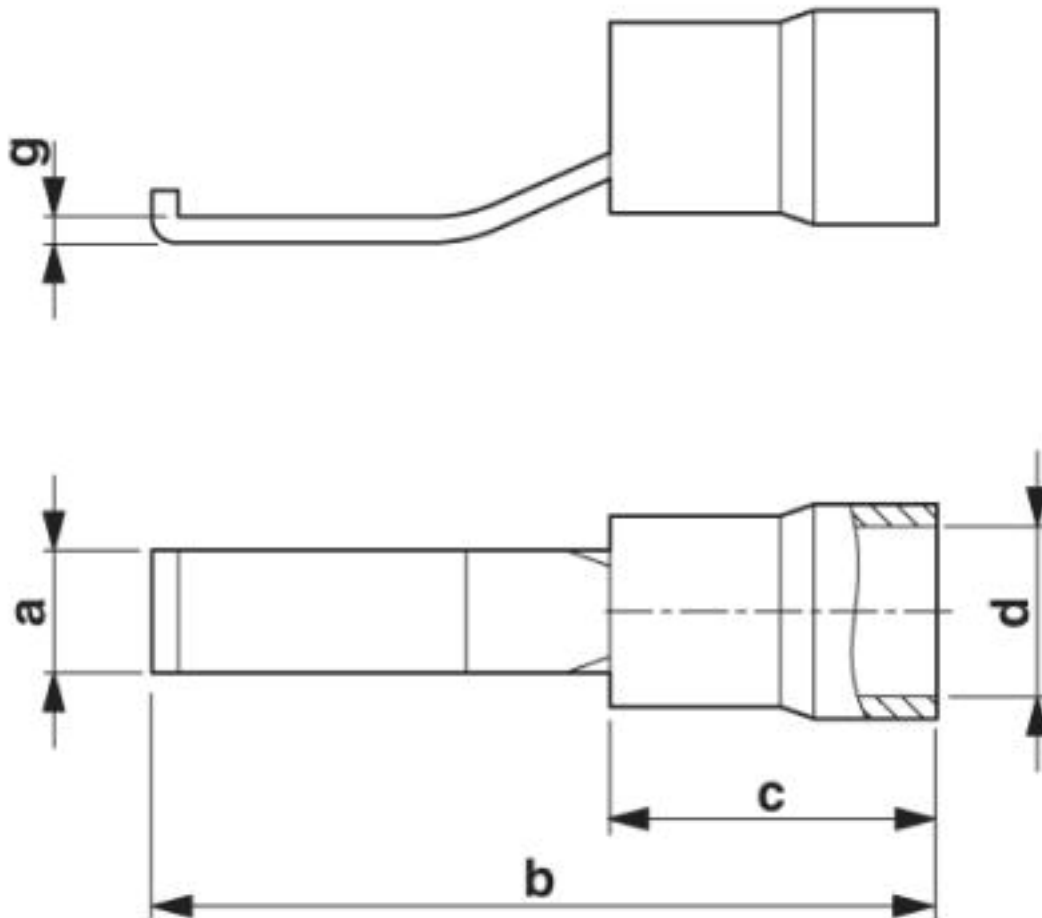

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>