

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



# LED-Dauerlicht ultrabright

LED Perm. light ultrabright

## 644 #80 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)  
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik  
GmbH + Co. KG  
Dürbheimer Straße 15  
78604 Rietheim-Weilheim  
Phone +49(0)7424 9557-0  
Fax +49(0)7424 9557-44  
info@werma.de

### Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung:  $U_{nenn} = 24V$   
operating voltage  
Einschaltstrom:  $< 0,5A$  bei 24V  
starting current  $< 0,5A$  at 24V  
Stromaufnahme: max. 190mA  
current consumption approx 190mA  
Lebensdauer: bis zu 50.000 Std  
life duration up to 50.000 h

### Bestell-Nr.:

order no.:

644 #80 55 24 V DC  
# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau  
# 1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue


### Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat  
material Polycarbonate  
Masse ca.: 78 g  
weight approx.  
Dichtung: bei jedem Element vormontiert  
seal premounted with each element  
Temperatur:  $-20^{\circ} \dots +50^{\circ} C$   
temperature  
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand  
protection rating IP 65 when mounted

**Vorschriften:** Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt  
regulations conforms to current EU regulations

**Besonderheiten:** ultrabright  
characteristic features ultrabright

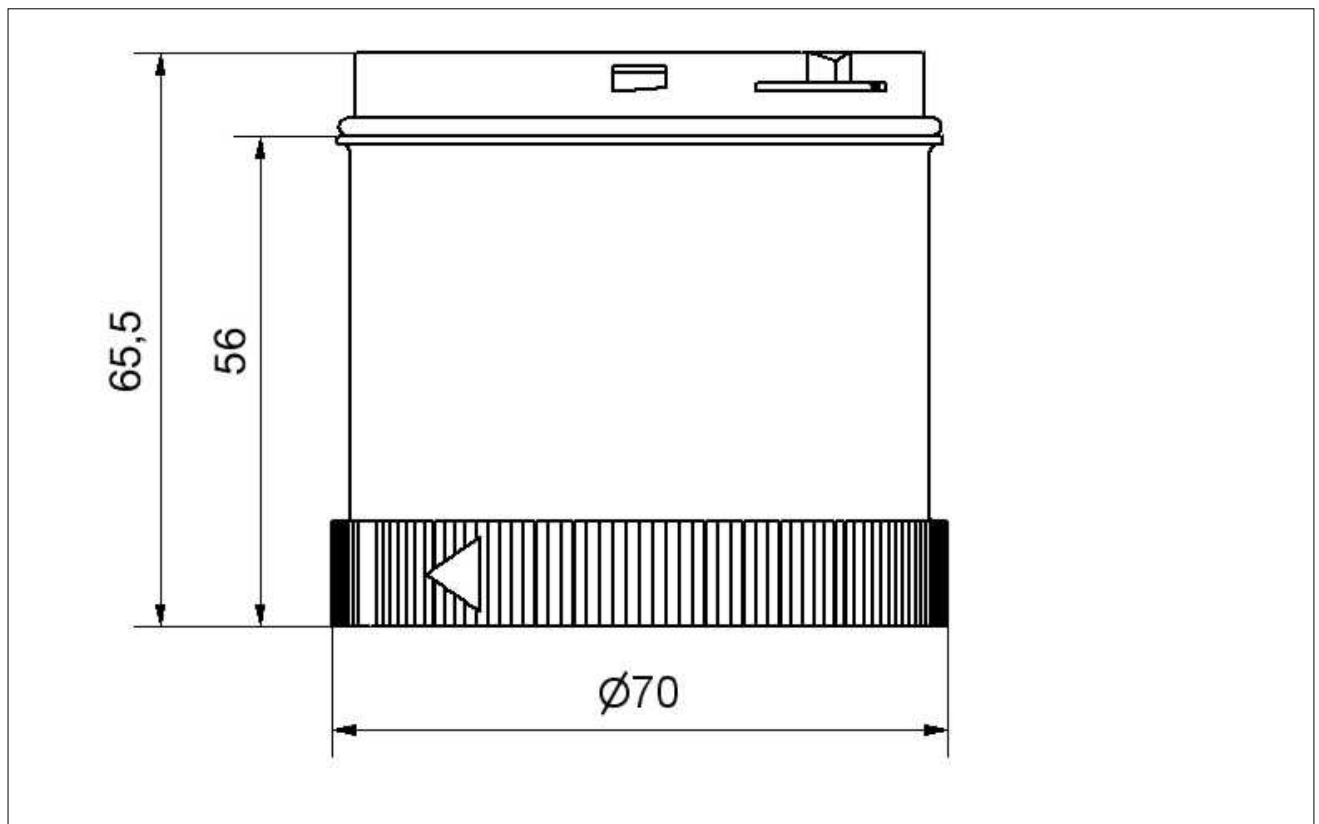

**Hinweis:** Alle Angaben beziehen sich auf  $U_{nenn}$  und Raumtemperatur!  
Note: All electrical and life duration specifications refer to  $U_{nenn}$  and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> <b>312644005</b>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	G. Kühnemundt	C. Höhler	
Datum <i>date</i>	25.06.2009	25.06.2009	26.06.2009	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>