


KOMBIGERÄTE

CHIASSO RAZOR



- | Sehr gute Tonwiedergabe
- | Geringe Stromaufnahme
- | Exklusives Design
- | 39 wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Zweitonalarm
- | Lautstärkeregelung
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | LED Technik
- | VdS beantragt

- Feuer
- Sicherheit
- Industrie
- Bahn
- Schifffahrt
- Optisch
- Akustisch

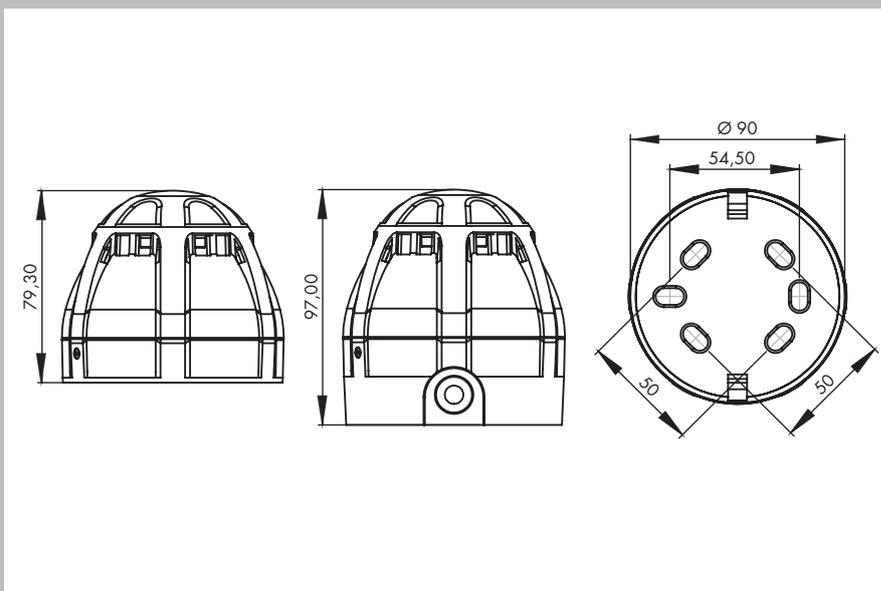

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	Chiasso Razor
Spannungsbereich	9-28VDC
Stromverbrauch	max. 40mA / 40mA bei DIN Ton
Leistung	67-100dB(A) / 97dB(A) bei DIN Ton
Signaltöne	39
Schutzklasse	Shallow Base: IP54, Deep Base: IP65
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C
Gehäusefarbe	rot oder weiß
Linsenfarbe	rot, gelb, grün, blau, klar
Material	ABS FR
Material Linse	PC
Zulassungen	VdS (beantragt)

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen oder www.tontabellen.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten