

Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Bechstärke 1-2 mm

Produkteigenschaften

- ☒ Einfaches Handling
- ☒ Federndes, großflächiges Druckstück
- ☒ Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- ☒ Einfaches Handling
- ☒ Federndes, großflächiges Druckstück
- ☒ Rändelschraube

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918820268

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	silberfarben

Maße

Länge	19,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	57,80 mm

Anschlussdaten

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
Anschlussart	Aufschrauben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131

Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Auflagebock

AB-SK - 3025341



AB/SS - 0404428



Abgriffklemme

Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874

Zubehör

AK 4 - 0404017



Installationsklemme

AKG 4 GNYE - 0421029




AKG 4 BK - 0421032



Zeichnungen


Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874

Maßzeichnung

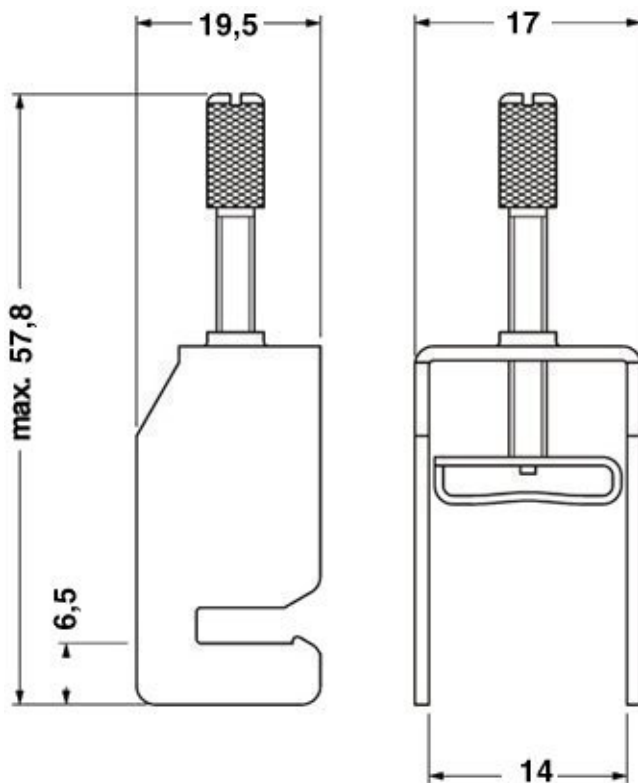

Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874


Maßzeichnung

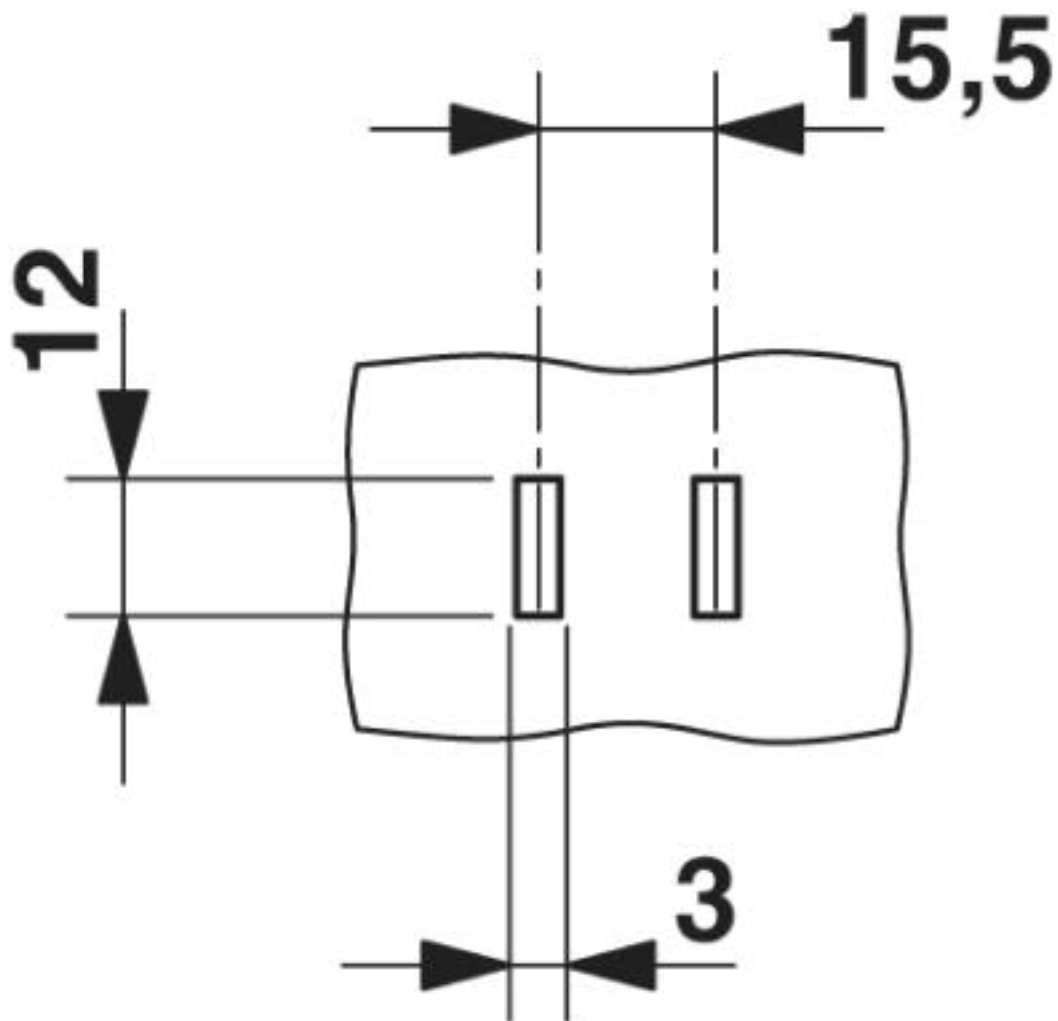

Stanzschablone

Schirmanschlussklemme - SK 14-D - 3026874

Maßzeichnung

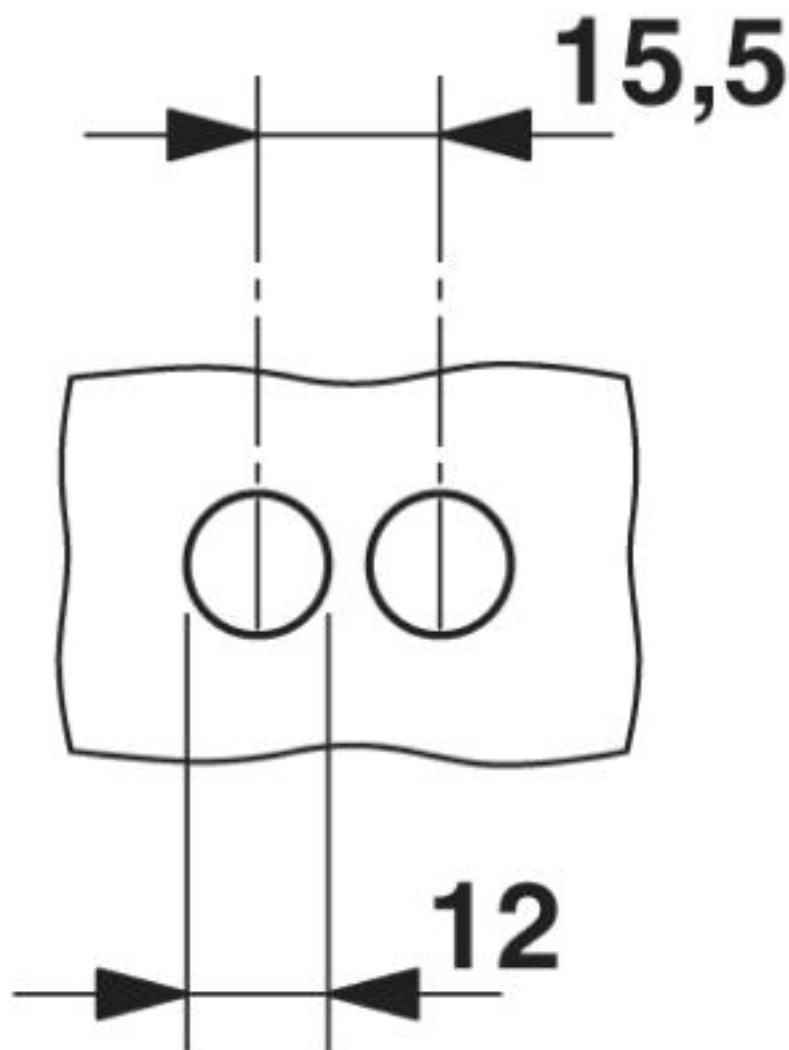

Bohrplan

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>