

Kabelschuh - C-BCI 2,5/2,8 - 3240046

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachstiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm²,

Produkteigenschaften

- 'EASY ENTRY' einfache und sichere Leitereinführung
- Halogenfreiheit
- elektrolytische Verzinnung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356452649

Technische Daten

Maße

Länge (b)	28,5 mm
Breite (a)	2,8 mm
Länge Kontaktbereich	17,5 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	11 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	4,5 mm
Materialstärke (g)	0,8 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Farbe	blau
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Kupfer

Kabelschuh - C-BCI 2,5/2,8 - 3240046

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Zeichnungen

Kabelschuh - C-BCI 2,5/2,8 - 3240046

Maßzeichnung

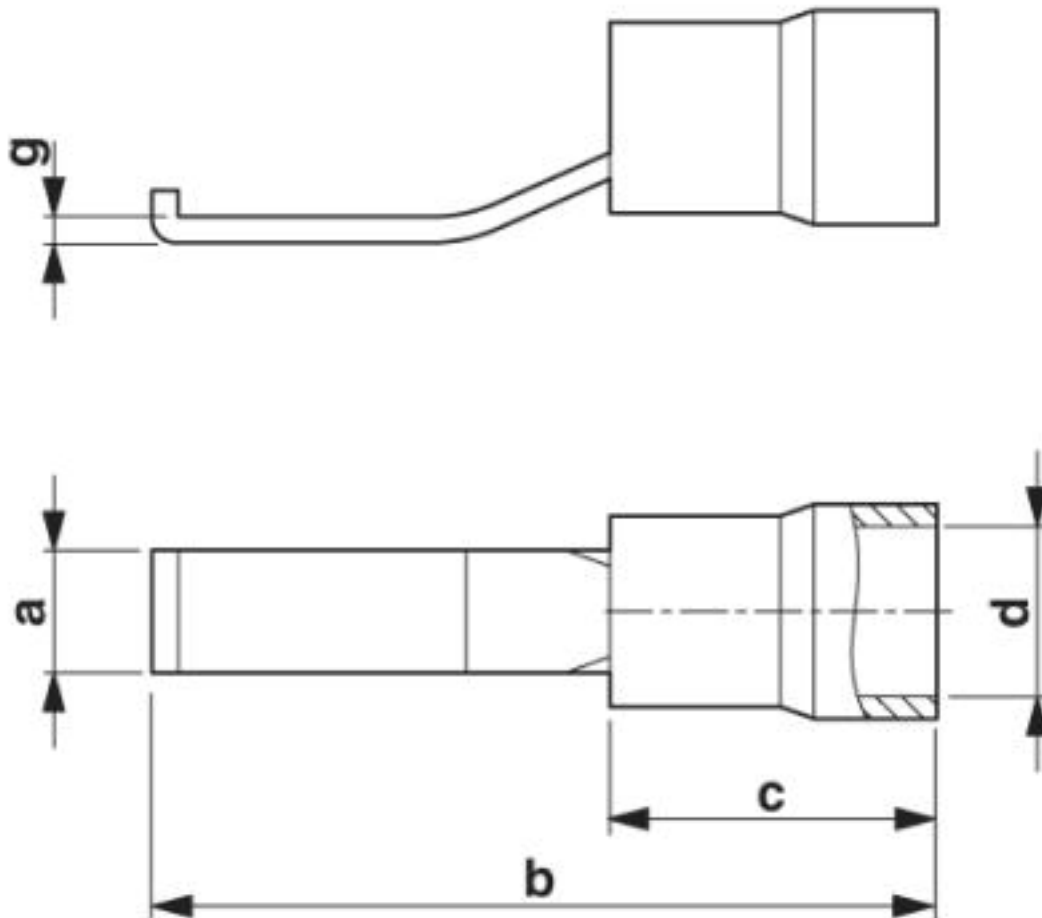

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>