


Abdeckprofil - A/F 60 METER - 1004979

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)

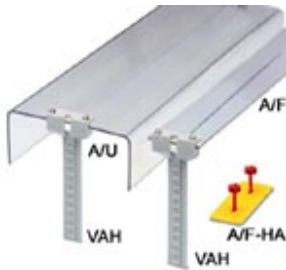

Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmleisten, 2 mm dick, 6 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten A/F, A/U, VAH, A/F-HA

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918012328

Technische Daten

Maße

Länge (b)	1 m
Breite (a)	60 mm

Allgemein

Farbe	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Polycarbonat PC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498

Abdeckprofil - A/F 60 METER - 1004979

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>