

Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, Bauform 4, Kabelverschraubung Pg21

Produkteigenschaften

- Dichtungen mit zwei Kabeleingängen sind verfügbar
- Schräger Kabelabgang für beliebige seitliche und gerade Kabelführung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918159269

Technische Daten

Maße

Höhe	75 mm
-------------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Allgemein

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC4
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Rändelkopf
Befestigungsschrauben	M4
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Art der Verschraubung	Pg21
Pg-Verschraubung	ohne
Kabelabgang	schräg
Material Gehäuse	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Halbverschraubung

Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Zubehör

VC-K-KV-PG21(7-10,5) - 1853890



VC-K-KV-PG21(9-13) - 1853900



VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - 1853913



VC-K-KV-PG21(14-18) - 1853926



VC-K-KV-PG21(17-20,5) - 1853939



VC-K-KV-PG21(20X7) - 1885198



Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Zubehör

VC-K-KV-PG21-O - 1885363

VC-M-KV-PG21/M32 ST - 1644397



Mehrfachverschraubung

VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - 1885538



VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - 1885279



VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - 1885282



Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Zubehör

VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - 1885554



VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - 1885567



VC-K-KV-PG21 3X7 - 1885570



VC-K-KV-PG21 3X9 - 1885583



VC-K-KV-PG21 4X6,5 - 1885596



VC-K-KV-PG21 4X8 - 1885606



Tüllengehäuse - VC-K-T4-R - 1855128

Zubehör

Zubehör


VC-BZS WH - 1852875



Zeichnungen

Maßzeichnung

Maßzeichnung

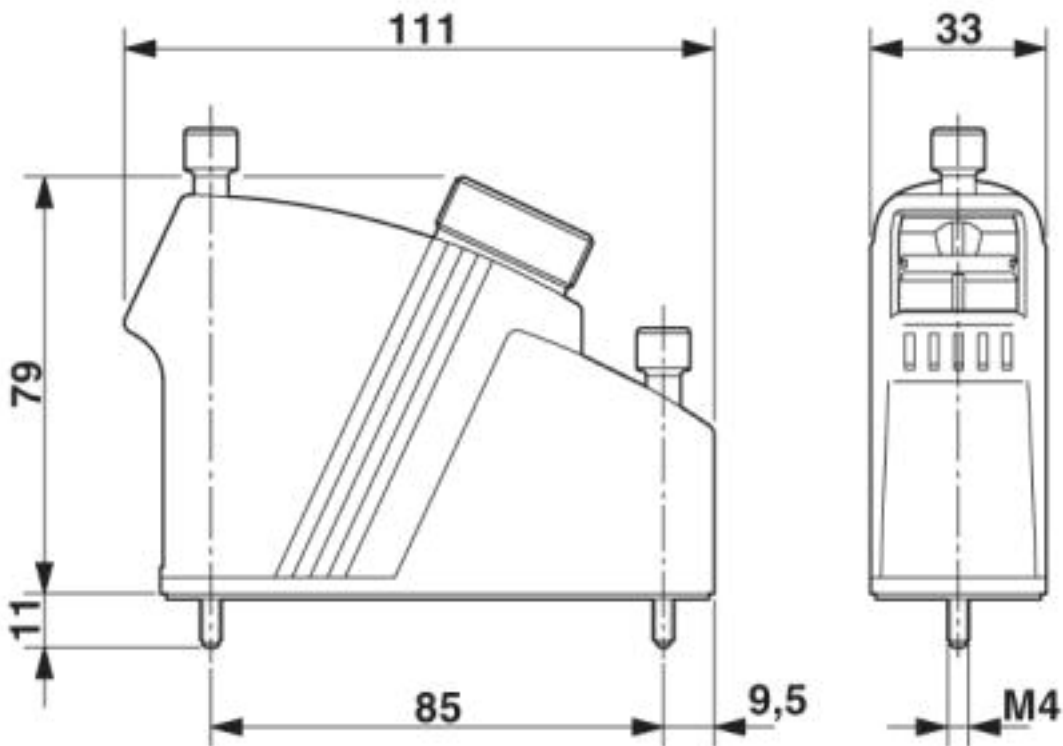

Maßzeichnung

