

Gehäuse - VC-MP-T2-R-M25 - 1886647

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllengehäuse mit Pulverbeschichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918848064

Technische Daten

Maße

Höhe	65 mm
Breite	33 mm
Länge	74 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Allgemein

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC2
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Farbe	grau
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Rändelkopf
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	schräg
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	M25
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	Pulverbeschichtung
Material Dichtung	EPDM
Material Verriegelungsschraube	Messing, vernickelt

Gehäuse - VC-MP-T2-R-M25 - 1886647

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Zubehör


VC-BZS WH - 1852875



Zeichnungen

Gehäuse - VC-MP-T2-R-M25 - 1886647

Maßzeichnung

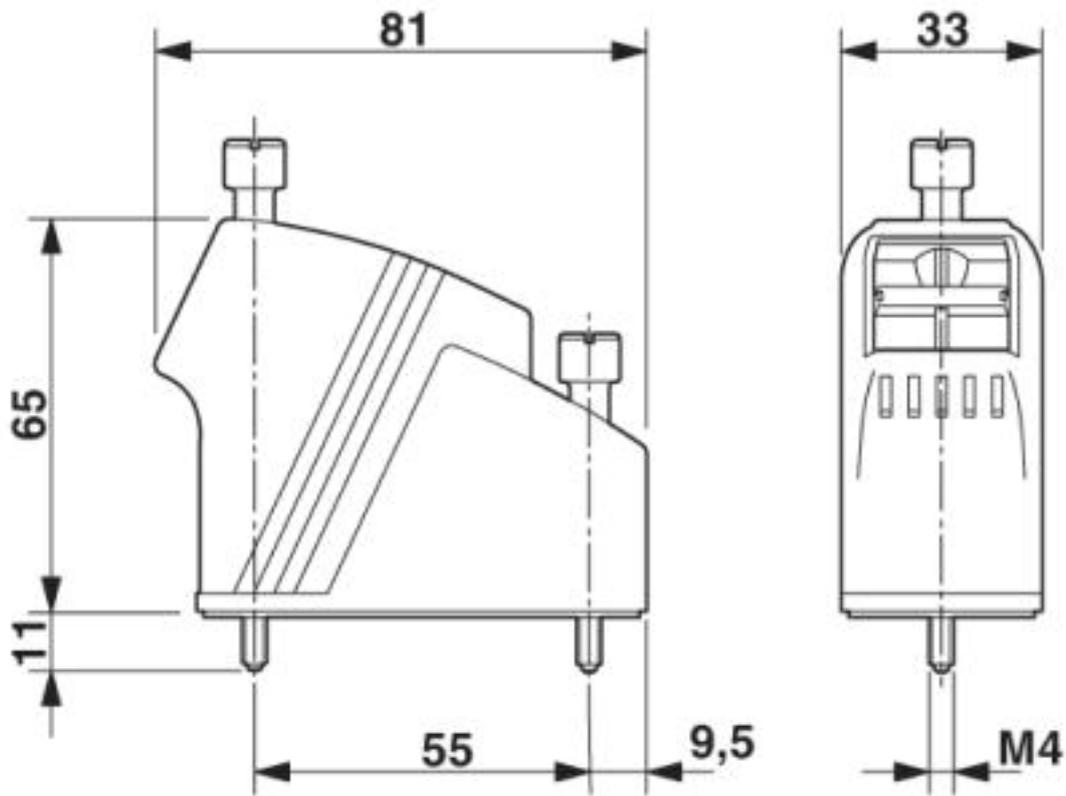

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>