

# Abdeckplatte - HC-D 25-AP-GY - 1660355

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform D25, Dicke 3,5 mm, grau

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918021993

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge</b>	103 mm
<b>Höhe</b>	3,5 mm
<b>Bohrlochdurchmesser</b>	4,5 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Bohrlochabstand horizontal</b>	86 mm
<b>Bohrlochabstand vertikal</b>	17,5 mm
<b>Innenausschnittsmaß</b>	24 x 74 mm

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Für Wandausschnitte der Bauform D25
<b>Material</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	HB
<b>Farbe</b>	grau
<b>Bauform</b>	D25

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209

# Abdeckplatte - HC-D 25-AP-GY - 1660355

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440209
------------	----------

### ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002314

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408


## Approbationen

---

GOST /

---


### Approbationsdetails

 GOST
--

## Zeichnungen

# Abdeckplatte - HC-D 25-AP-GY - 1660355

Maßzeichnung

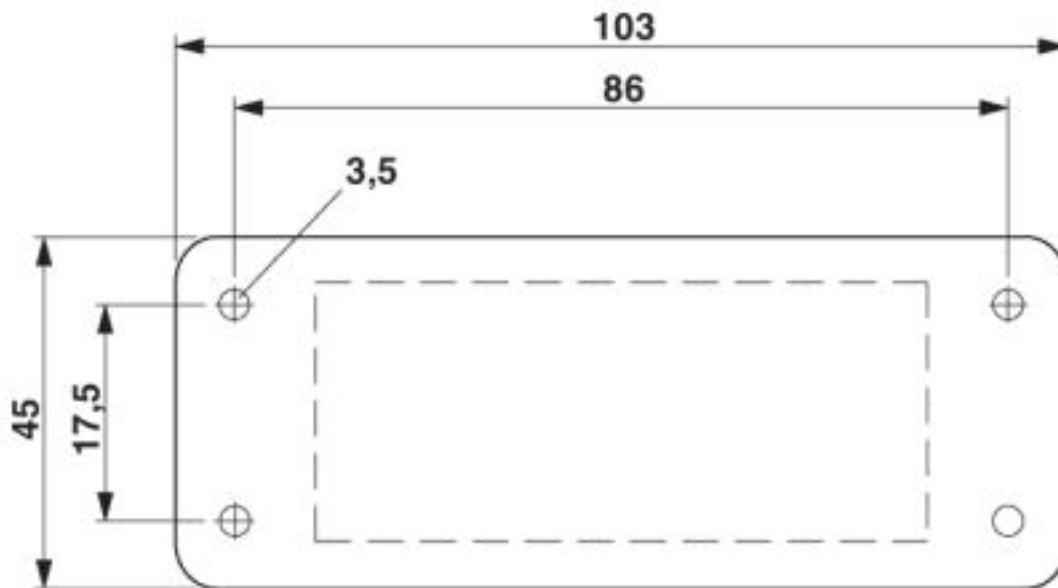

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>