

Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Y-Verteiler, 5-polig, gerader Stecker M12-SPEEDCON auf 2 x gerade Buchse M12-SPEEDCON, Parallelverteiler



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4046356124607

Technische Daten

Maße

Mittenabstand	18 mm
---------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
Schutzart	IP65
Schutzart	IP67

Allgemein

Hinweis	mit Mittenabstand 18 mm, geeignet für umspritzte Steckverbinder und ungeschirmte, konfektionierbare Steckverbinder mit Schneidklemm-Anschlussstechnik QUICKON und einem Anschlussbereich von 0,14 mm ² bis 0,34 mm ²
Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068

Technische Daten

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Leitung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068

Zubehör

Drehmomentwerkzeug

TSD 04 SAC - 1208429



Schraubwerkzeug

SAC BIT M12-D15 - 1208432



Schutzkappe

PROT-MS SCO - 1553129




PROT-M12 FS - 1560251



Zeichnungen

Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068


Maßzeichnung

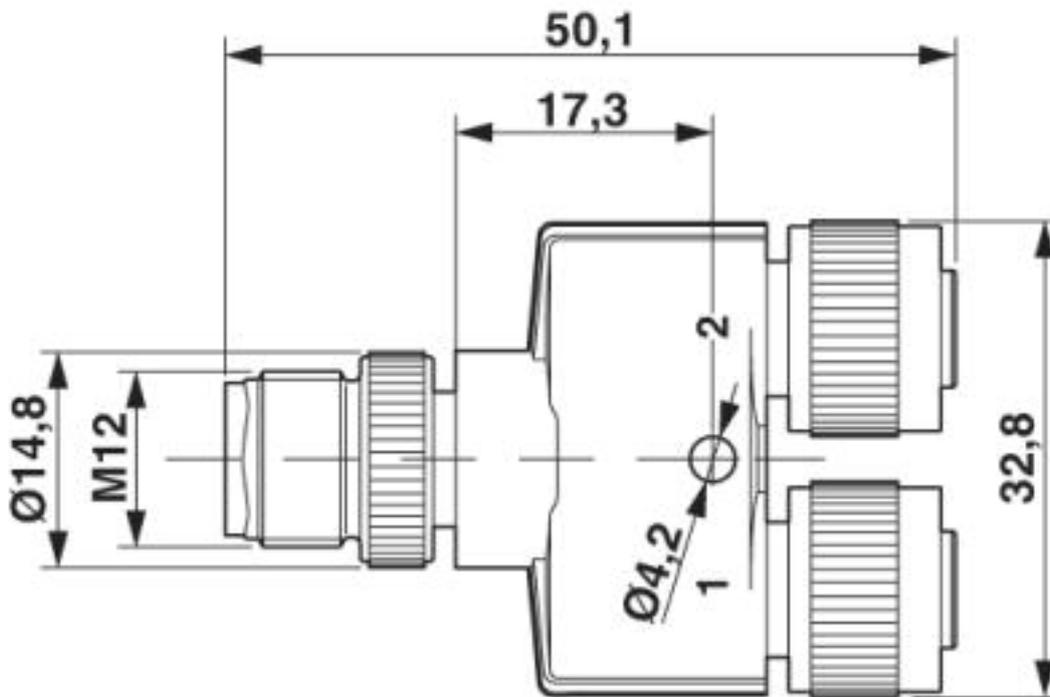

Stecker M12 x 1, Y-Verteiler

Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068


Schaltplan

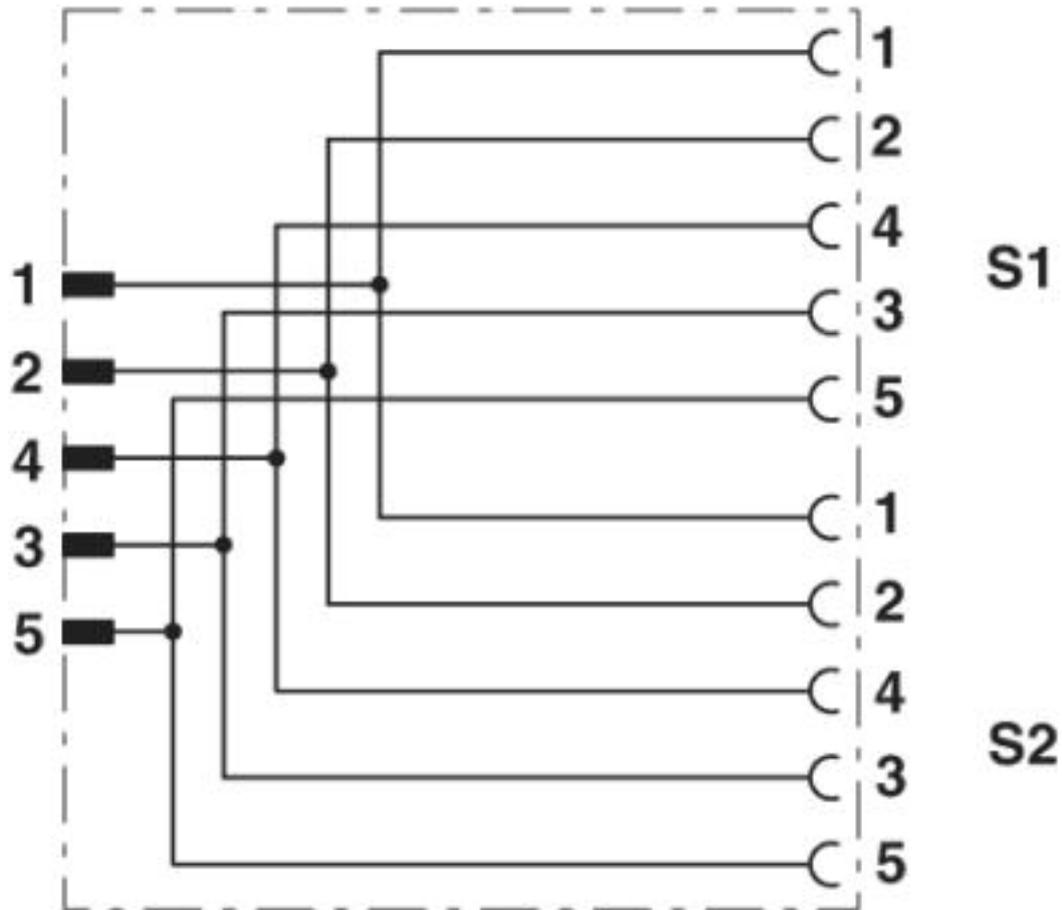

Kontaktbelegung des M12-Y-Verteilers

Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068


Schemazeichnung

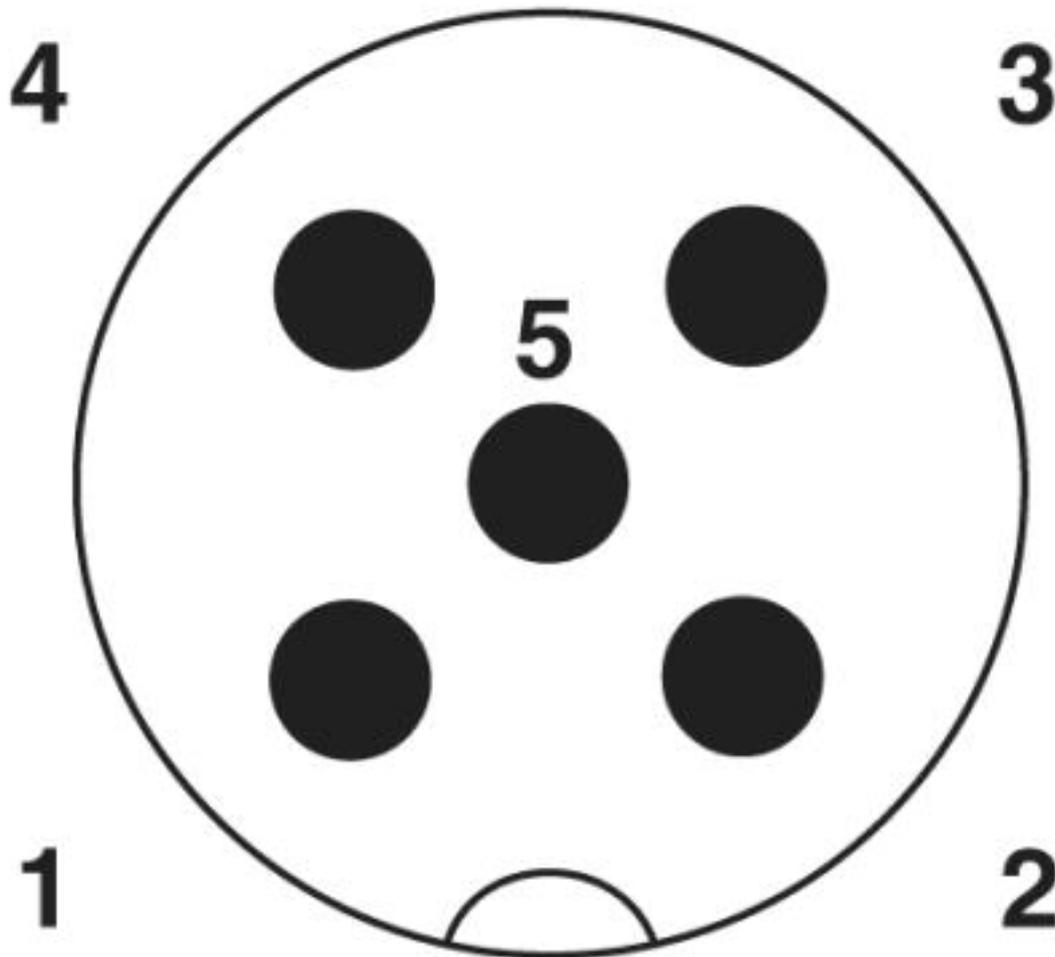

Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite


Y-Verteiler - SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068

Schemazeichnung

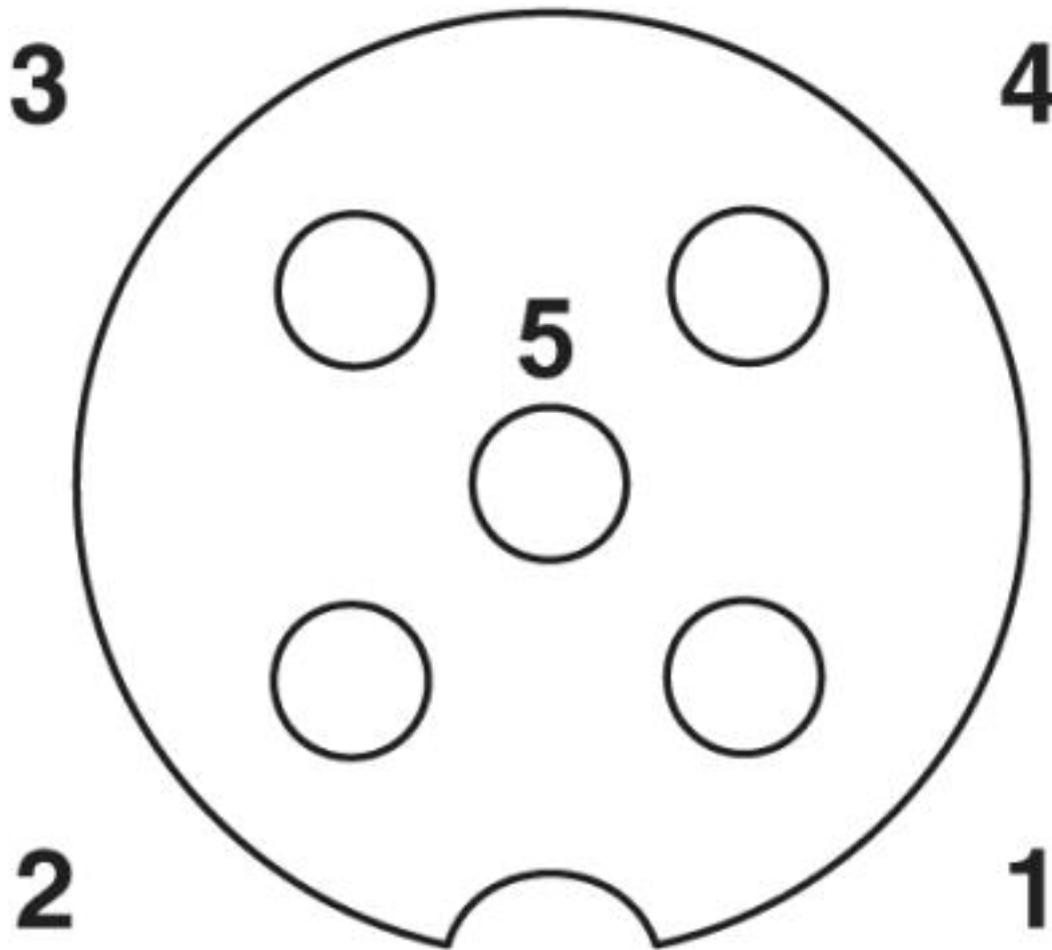

Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Schemazeichnung

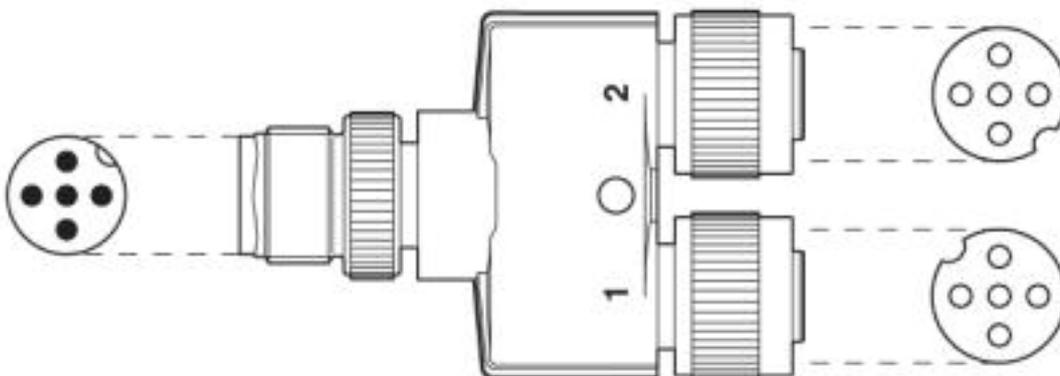

Ausrichtung der Polbilder

