

# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D64, 64-polig, PE-Anschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4
GTIN	4046356154536

## Technische Daten

### Maße

Bohrlochabstand horizontal	104 mm
Höhe	141,1 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

### Elektrische Kennwerte

Hinweis	Für HEAVYCON-ADVANCE-Anbauflansche und HEAVYCON-Anbaugeschäfte der Bauform B24
Polzahl	64
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	10 A

### Mechanische Kennwerte

Bauform	B24
Anschluss technik	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm
Anschlussquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 12

### Allgemein

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontakt oberfläche	Ag
Material Kontaktträger	PA
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III

# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0
<b>Montagehinweis</b>	Aderendhülsen einsetzen. 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> mit und ohne Isolierkragen, Länge: 10 mm, Abisolierlänge: 10 mm, Schraubendreher SZF 1-0,6x3,5
<b>Montagehinweis</b>	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos gesteckt werden. Nicht für Gehäuse HC-B 24-AMQ-EMV

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27140816
<b>eCl@ss 4.1</b>	27140816
<b>eCl@ss 5.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 5.1</b>	27143424
<b>eCl@ss 6.0</b>	27143424
<b>eCl@ss 7.0</b>	27440209
<b>eCl@ss 8.0</b>	27440209

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000438
<b>ETIM 4.0</b>	EC000438
<b>ETIM 5.0</b>	EC000438

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211923
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121522
<b>UNSPSC 11</b>	39121522
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121522
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121522

## Zubehör

### Montagematerial

HC-KA-FE - 1775240



# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

## Zubehör

HC-VSH - 1660083



HC-B-PES - 1604997



HC-B-3PE - 1644326



## Kodierelement

HC-CST - 1676857



HC-CBU - 1676860



# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

## Zubehör

HC-CB - 1772722



---

## Schraubwerkzeug

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



---

## Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004




---

## Zeichnungen

# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202


Diagramm

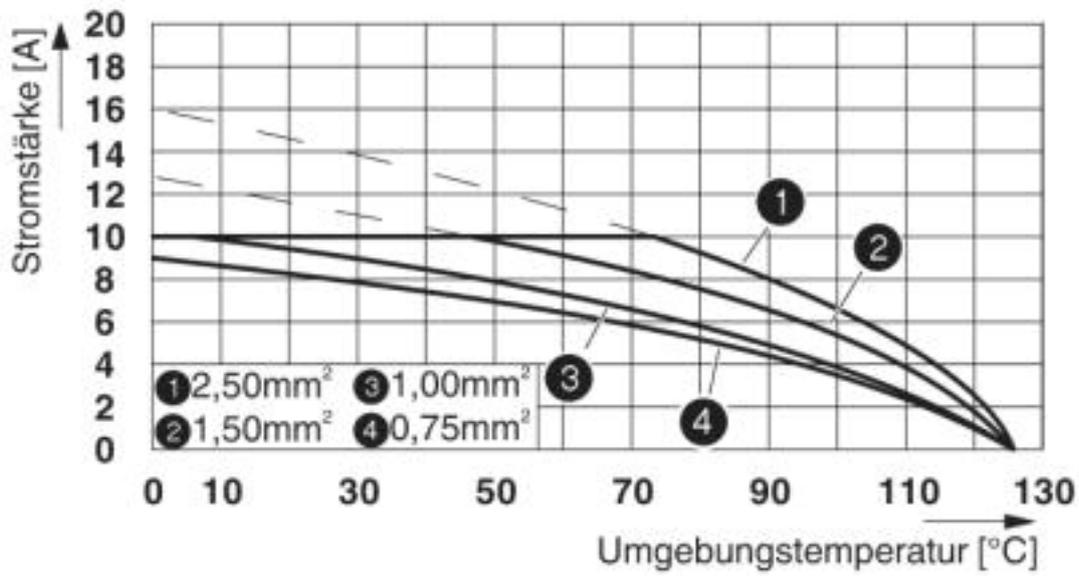

Deratingdiagramm

# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202


Maßzeichnung

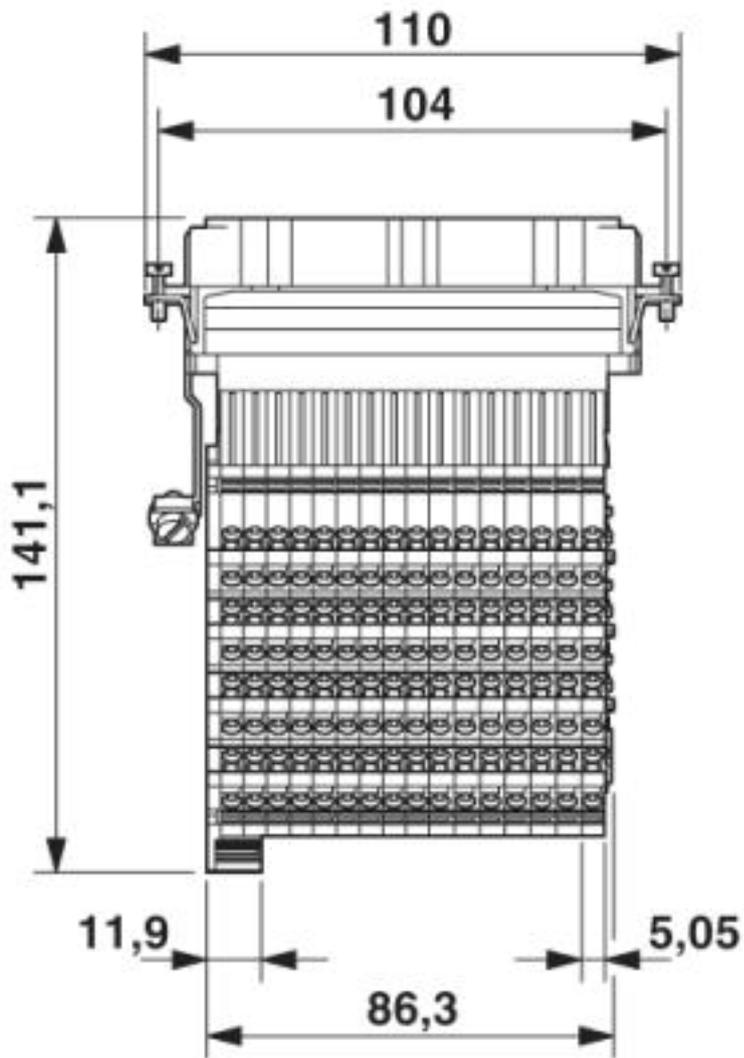

Anschlussseite

# Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

Maßzeichnung

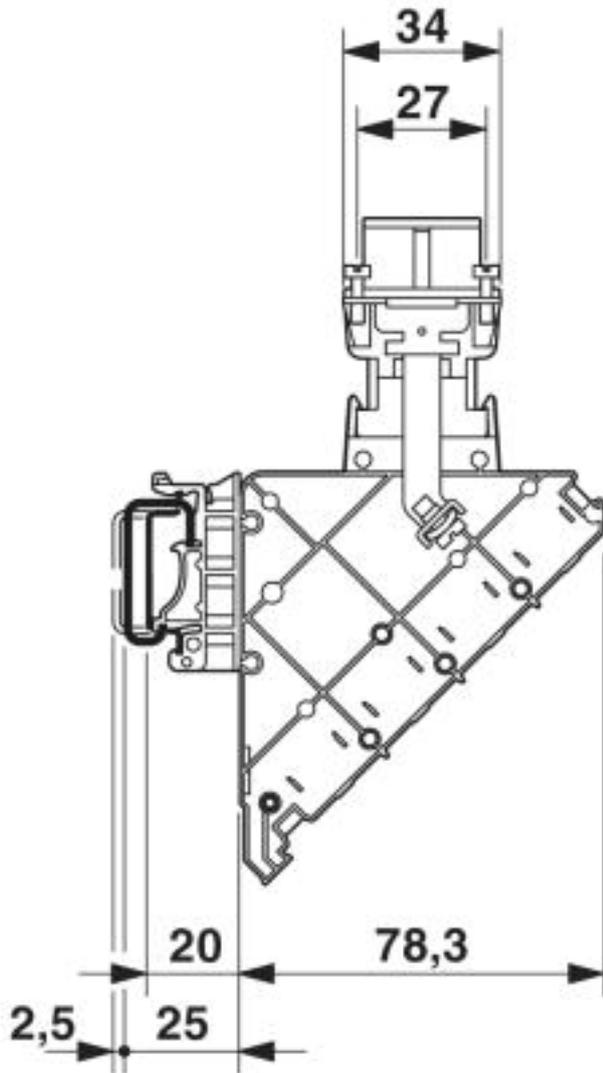

Seitenansicht

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>