

Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm²,
AWG: 24 - 10, Nennstrom: 0,5 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 63,5 mm, Breite: 6,2 mm,
Farbe: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918068417

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	0,5 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	0,5 A (Laststromdiagramm beachten.)
Nennspannung U _N	500 V (Zu benachbarten Klemmen.)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	63,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47 mm
Höhe NS 35/15	54,5 mm
Höhe NS 32	52,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²

Bauelementreihen клемме - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000903

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	0,5 A
mm²/AWG/kcmil	22-10

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	0,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	0,5 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Approbationen



cULus Recognized  US

Zubehör

Abschlussdeckel

D-UDK 4 - 2775113



Warnschild bedruckt

WS 3- 6 - 1004115



WS 5- 6 - 1004403



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

WS 4- 6 - 1004209



Brücke

FB-150 METER - 0201595



LB 10-6 BU - 0202280



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



LB 10-6 RD - 0202293



FBI 100- 6 - 0201650



FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

EB 3- 6 - 0201142



EB 2- 6 - 0201155



EB 10- 6 - 0201139



USBR 2-7 - 2303239



USBRJ 2-7 - 2305538



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

SBRN 2-7 - 1413230



Kurzschlussstecker

KSS 3- 6 - 0309523



KSS 6 - 0301547



Prüfstecker

RPS - 0201647



Trennplatte

TS-KK 3 - 2770215



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Isolierhülse

Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061


Zubehör

PSB 3/10/4 - 0601292



Zeichnungen

Diagramm

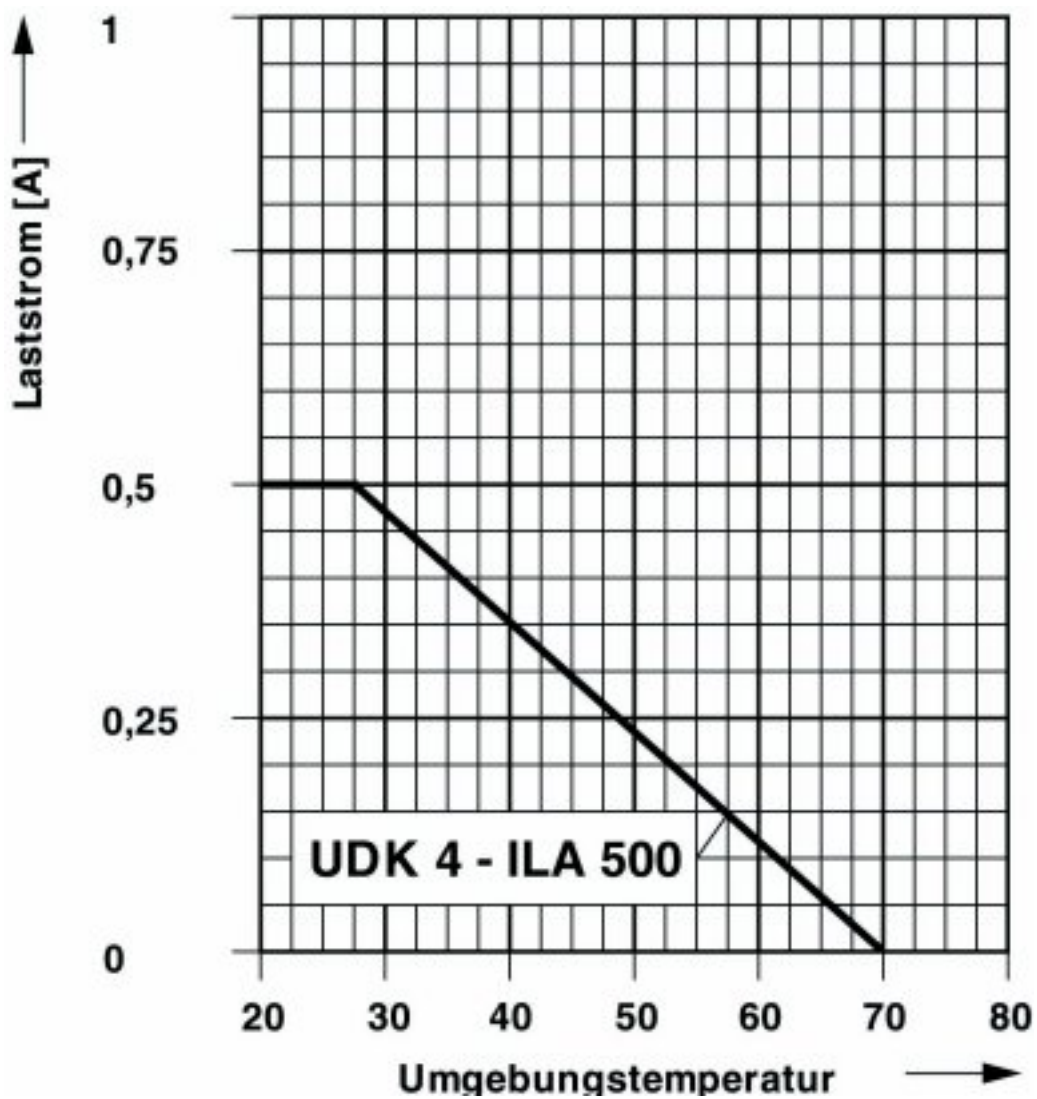

Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>