

# Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Übergabemodul, für I/Os der SIMATIC® S7-400, mit SIMATIC® -spezifischer Beschriftung, nur in Verbindung mit FLKM 50-PA-S400

Abbildung zeigt eine Variante mit MODICON® TSX Quantum Beschriftung



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356451741

## Technische Daten

### Maße

Breite	106,1 mm
Höhe	65,5 mm
Tiefe	56 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

### Allgemein

Nennspannung $U_N$	60 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	50
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

### Anschlussdaten Anschluss 1

# Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

## Technische Daten

### Anschlussdaten Anschluss 1

<b>Benennung Anschluss</b>	Feldebene
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	24
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	12
<b>Abisolierlänge</b>	8 mm
<b>Schraubengewinde</b>	M3

### Anschlussdaten Anschluss 2

<b>Benennung Anschluss</b>	Steuerungsebene
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	1
<b>Anschlussart</b>	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
<b>Polzahl</b>	50

### Unterstützte Steuerung

<b>Steuerung</b>	SIEMENS S7-400
- passende I/O-Karte	6ES7 421-1BL01-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7BH01-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 421-7DH00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-1BL00-0AA0
- passende I/O-Karte	6ES7 422-7BL00-0AB0

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 4.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 6.0</b>	27242608
<b>eCl@ss 7.0</b>	27242608
<b>eCl@ss 8.0</b>	27242608

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001434
<b>ETIM 3.0</b>	EC001604
<b>ETIM 4.0</b>	EC001604
<b>ETIM 5.0</b>	EC001604

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211824
--------------------	----------

# Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / UL Recognized / cULus Recognized /

### Approbationsdetails

<b>UL Recognized</b>	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12

<b>cUL Recognized</b>	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12

Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-12

<b>cULus Recognized</b>	
-------------------------	--

## Zubehör

### Systemkabel

## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065



FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

---

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573



FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609



FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612



FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625



FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638



FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641



FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

---

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667



FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152





## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

---

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228



## Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

### Zubehör

---

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231



---

CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

UC-TM 4 - 0818111



---

UC-TM 6 - 0818085



---

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



# Passivmodul - VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 - 2322359

## Zubehör

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




## Zubehör

BLUEMARK X1 - 5147777



## Zeichnungen

### Schaltplan

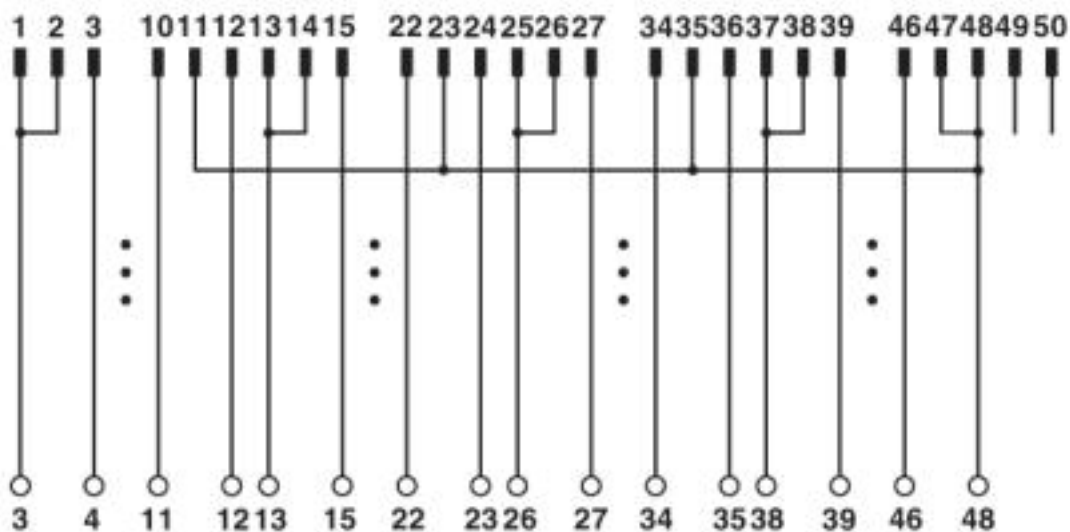

Anschlussbild VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400