


EUROLITE MD-3010 Sicherheits-Drehmotor

Best.-Nr. 50301510

- + Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 40 kg
- + 1 Umdrehung pro Minute

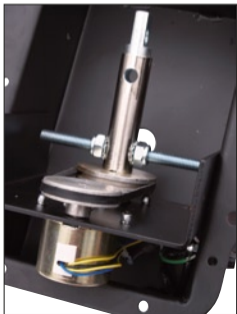

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 40 kg • Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 100 cm • Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugeltaste, Sicherungskette und Befestigungsmaterial • 2 Ketten und 4 Schnellverbinder müssen separat bestellt werden • 1 Umdrehung pro Minute • Für den professionellen Einsatz, z. B. in Diskotheken und Versammlungsstätten, müssen unbedingt die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) eingehalten werden • Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden • Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 7 W |
| Max. Last WLL (4-fach): | 120 kg |
| Max. Last BGV C1 (8-fach): | 60 kg |
| Max. Last BGV C1 (10-fach): | 50 kg |
| Max. Last BGV C1 (12-fach): | 40 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 100 cm (EUROLITE) |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 1 U/Min. |
| Maße (LxBxH): | 280 x 240 x 110 mm |
| Gewicht: | 5 kg |

Zubehör:

| | |
|---|--------------------|
| Spiegelkugel 75cm | Best.-Nr. 50101150 |
| Spiegelkugel 100cm | Best.-Nr. 5010150A |
| Rundstahlkette 8mm, WLL 400kg, 1m | Best.-Nr. 50301616 |
| Schraubkettenglied 8mm für Spiku -150cm | Best.-Nr. 50301634 |
| Schnellverbindungsglied Typ B-200 | Best.-Nr. 50301640 |