

## Licht war gestern...



**EISEMANN**

Heute ist ....  
**HSE 7** LED

## Explosionsschutzter Handscheinwerfer HSE 7 LED



Keine Servicekosten  
durch Leuchtmitteltausch



Akku mit mehr als  
9 Stunden Standzeit



2 Prismenscheiben  
inklusive




Lichtleistung weit über  
24.000cd



Akku  
schnellladend




Leuchtenkopf fast  
200° schwenkbar

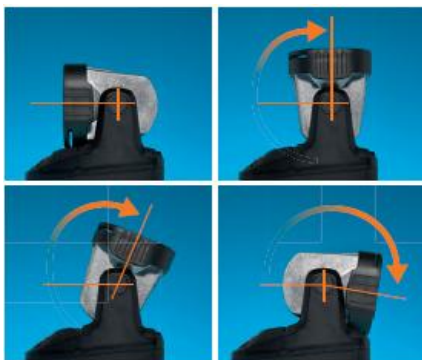

Ex-Schutz  
Zonen 1,2 und 21,22



Einhandbedienung,  
Batteriezustandsanzeige  
und dimmbar

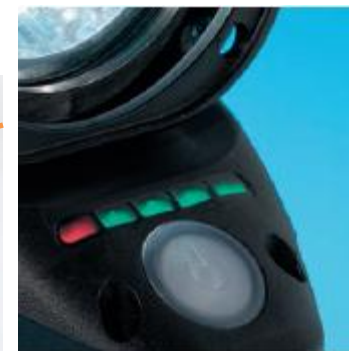



# Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Zubehör wie bspw.  
Gürtelclip möglich



Für Extreme geeignet,  
bis zu  $\Delta t$  70°C



Handlich und leicht, nur 1600g



In Pfützen bis 150mm  
anwendbar, IP 66




Äußerst robust und  
standhaft





Sehr homogene Lichtverteilung  
ohne Schattenbildung wie bei  
herkömmlichen Leuchten

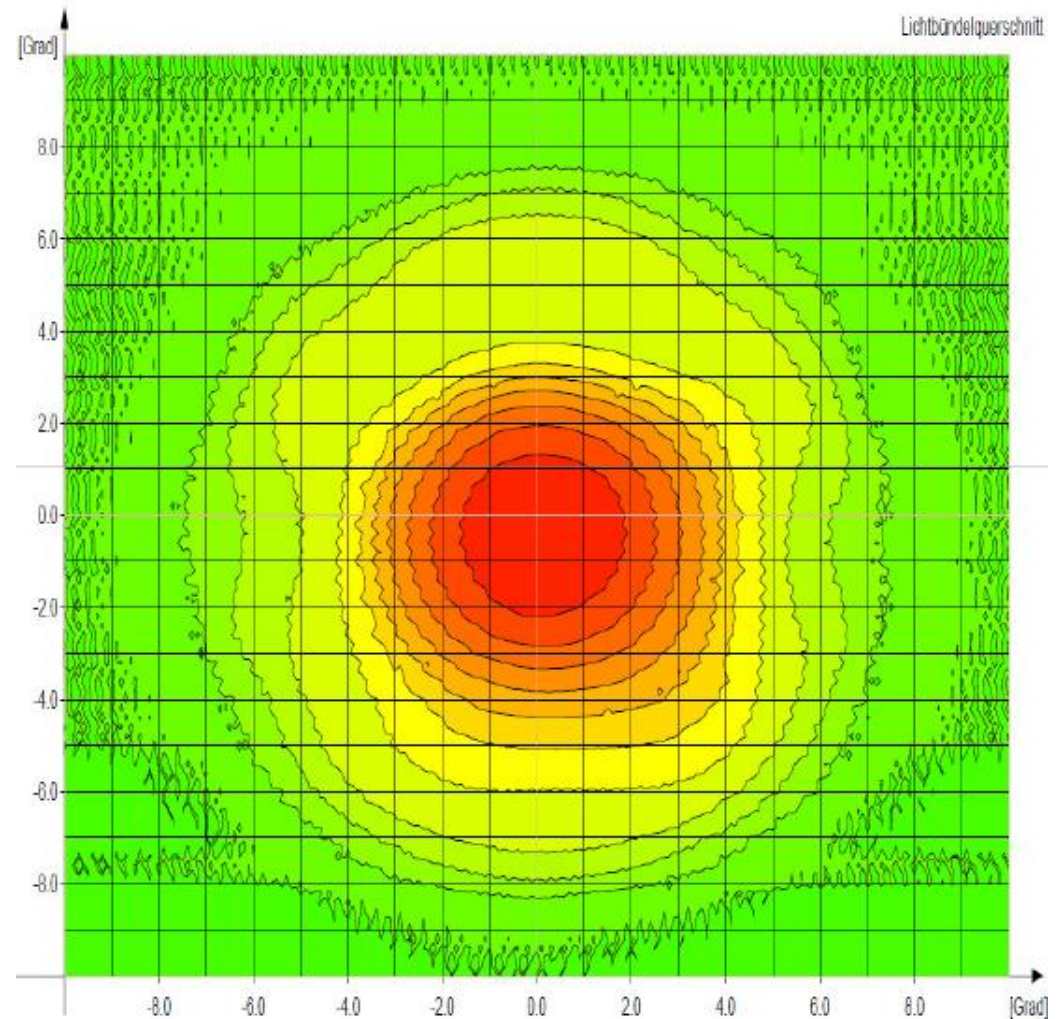

## Vorteile auf einen Blick



- LED Leuchtdauer mehr als 40.000h
- Kein Leuchtmitteltausch mehr erforderlich, weniger Lebenswegkosten
- Hauptlicht stufenlos dimmbar
- Blinklichtfunktion auch gedimmt möglich
- Konstant gute Lichtstärke durch Mikroprozessor
- Kinderleichte Einhandbedienung auch unter Stress
- Leuchtenkopf fast 200° schwenkbarer
- Leuchtenkopf rastet bei 0°, 90° und 180°
- Lichtstrom von 210 lumen
- Leuchtstärke über 24.000 candela
- Lichtstrahl frei lenkbar



## Vorteile auf einen Blick



- Ladegerät für 12/24V+230V standardmäßig mit 12/24V Kabel
- HSE 7LED inkl. zwei Vorsteckscheiben
- Durch Adapter kompatibel auf bisherige HSE 5 und HSE 7 Ladestationen
- Ex-Schutz Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22
- Blei-Fließ Akku ohne Memory Effekt
- Strahlwassergeschützt durch Schutzart IP 66
- Leichtgewicht bei 1600g
- Im Ladesessel auch als Notlicht einsetzbar
- Nach nur 720 Minuten vollständig geladen





## ...HSE 7<sup>LED</sup>

**Ein Handscheinwerfer der seine Vorgänger in den Schatten stellt...**