

Artikel-Nr.: MM001

LED Nachtlicht
 MEGAMAN LED Nachtlicht 0,2W-Eurostecker
 EAN-Code: 4020856200016



Allgemeine Eigenschaften

Lampensockel..... Eurostecker
 Nennlebensdauer..... 20.000 Std.
 Bemessungslebensdauer 20.000 Std.
 Betriebstemperaturbereich-10 bis +40° C

Produktabmessungen

Länge 76 mm
 Durchmesser 65 mm
 Gewicht 28 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Netzfrequenz50-60 Hz
 Leistungsaufnahme..... 0,2 W
 Bemessungsleistungsaufnahme..... 0,2 W
 Gewichteter Energieverbrauch 1 kWh/1.000 h
 Dimmbar? nein
 Zündzeit < 0,5 s
 Anlaufzeit¹..... sofort voller Lichtstrom
 Quecksilbergehalt² 0 mg

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 2700 K

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom
² gebunden als Amalgam

Hinweise und Empfehlungen


Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Warnhinweise

Speziallampe nur für Dekorationszwecke, nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt!

Abmessungsskizze

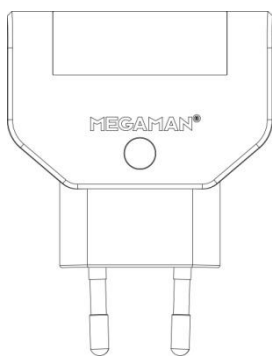

H: 76 mm

D: 65 mm

Farbspektrum

