


Produktbeschreibung

Schnelle und einfache Montage; Vibrationsschutz; Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig

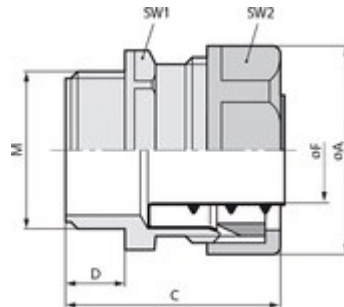

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SI/SP/SP-PU/BRAID
- Innenanwendungen
- Leichte mechanische Belastungen

Nutzen

- Schnelle und einfache Montage
- Vibrationsschutz
- Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig

Aufbau

- metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

Bemerkung

- Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

Produkteigenschaften

- Grosse Schlüsselweiten

Technische Daten
Lieferfarbe

RAL 7001, silbergrau

Material

PP

Schutzart

IP 54

Temperaturbereich

-10°C bis +110°C

Artikelliste

Artikelnummer	Anschlussgewinde M	Lichte Weite mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	SW 1/2 mm	Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS	Passend zu SILVYN® SP	Passend zu SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1,0	6,0	40,0	10,0	18 / 16	7 x 10		
55501310	12 x 1,5	9,0	43,0	12,0	23 / 21	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1,5	13,0	43,0	12,0	27 / 24	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1,5	14,5	44,0	13,0	32 / 29	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1,5	19,5	50,0	13,0	40 / 36	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32 x 1,5	27,0	51,0	15,0	49 / 45	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1,5	36,0	51,0	15,0	58 / 53	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1,5	46,0	58,0	16,0	70 / 65	48 x 56	50 x 56	

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.