


Produktbeschreibung

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser; Weniger Größen am Lager

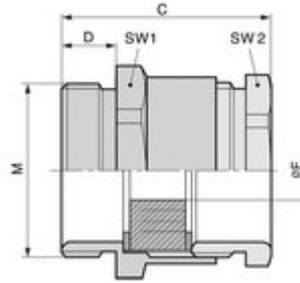

Anwendungsgebiete

- Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.

Nutzen

- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Weniger Größen am Lager

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV
- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Beispiel-Bestellbezeichnung: SVRE-M 12 / 7 / 5 12 = Anschlussgewinde metrisch 7 = Funktionsgewinde PG 5 = Lichte Weite F



Technische Daten

Achtung

Einbaumaße siehe Anhang T21

Auf Anfrage

Mit langem Anschlussgewinde lieferbar Mit VITON® Einschnitt-Ring lieferbar

Material

Körper: Messing vernickelt Einschnitt-Dichtung: CR/NBR

Schutzart

IP 54

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	ØF Einschnittdichtring mm	Max. Innen-Ø mm	Funktionsgewinde PG	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINDICHT® SVRE-M							
52104980	16 x 1,5	5/8	12	9	18 / 15	21,6	5,0
52104990	20 x 1,5	7/10/12,5	15	11	22 / 18	22,6	6,0
52105000	20 x 1,5	7/10,5/13/16	15	13.5	22 / 20	25,6	6,0
52105010	20 x 1,5	8/10,5/13,5/16	15	16	24 / 22	26,6	6,0
52105002	25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30 / 28	29,6	7,0
52105003	32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40 / 37	32,6	8,0
52105004	40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50 / 47	37,6	8,0
52105005	50 x 1,5	35,5/39/42,5/46	44	42	57 / 54	42,6	9,0
52105006	63 x 1,5	40,5/44/47/50,5	54	48	66 / 60	45,1	10,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.