


Produktbeschreibung

Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen;Biegsam;Trittfest;In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

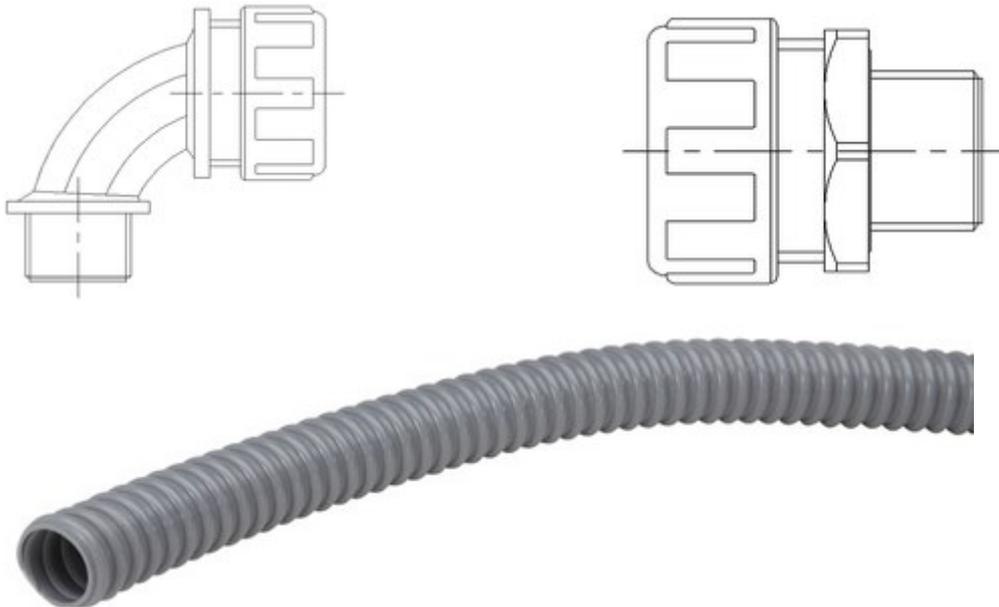

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure

Nutzen

- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen
- Biegsam
- Trittfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Aufbau

- Integrierte Hart PVC Spirale
- Weich PVC Mantel



Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201

Bemerkung

- Auf Anfrage

Produkteigenschaften

- Flexibel
- Glatte Innenwand
- Formstabil

Technische Daten

Lieferfarbe
RAL 7001, silbergrau
Material
Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale

Temperaturbereich
-20°C bis +70°C

Artikelliste

Artikelnummer	∅ x A∅ mm	Biegeradius mm	Innen-∅ mm	Passend zu SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Passend zu SILVYN® MPC	Passend zu SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	10 x 14,7	20	10	16 x 1,5	9	9
61747370	12 x 16,6	25	12	16 x 1,5	11/13,5	11/13,5
61747380	16 x 20,7	30	16	20 x 1,5	13,5/16	13,5/16
61747390	22 x 27,7	40	22	25 x 1,5	21	21
61747400	25 x 30,6	45	25	32 x 1,5	29	29
61747410	28 x 33,5	50	28	32 x 1,5	29	29
61747420	35 x 41	60	35	40 x 1,5	36	36
61747430	40 x 46,4	70	40	50 x 1,5	48	
61747440	50 x 57,2	85	50	63 x 1,5	48	



Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.