


Produktbeschreibung

Formstabil;Flexibel;Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2;Erhöht trittfest;Schlagfest

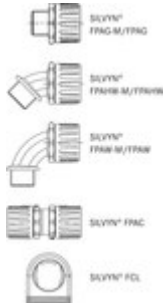

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Bewegliche Anwendungen
- Außenbereich

Nutzen

- Formstabil
- Flexibel
- Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Erhöht trittfest
- Schlagfest

Aufbau



- Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

Norm-Referenzen

- UL FILENUMBER E308201
- UNDERGROUND

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien

Technische Daten

Lieferfarbe

Schwarz, RAL 9005 UV-beständig Grau, RAL 7001

Temperaturbereich

-40°C to +120°C statisch -20°C to +100°C dynamisch

Material

PA 6 halogenfrei

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikelbez.	IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Innen-Ø mm
SILVYN® FPAS schwarz				
61754005	10	6,3 x 10	15	6.3
61754015	13	9,8 x 13	25	9.8
61754025	16	11,8 x 15,8	40	11.8
61754275	18	14,2 x 18,5	40	14.2
61754035	21	16,7 x 21,2	45	16.7
61754045	28	22,8 x 28,5	50	22.8
61754055	34	28,1 x 34,5	60	28.1
61754065	42	35,5 x 42,5	70	35.5
61754075	54	47,2 x 54,5	80	47.2
61754305	67	56,3 x 67,2	130	56.3
SILVYN® FPAS grau				
61754000	10	6,3 x 10	15	6.3



61754010	13	9,8 x 13	25	9.8
61754020	16	11,8 x 15,8	40	11.8
61754270	18	14,2 x 18,5	40	14.2
61754030	21	16,7 x 21,2	45	16.7
61754040	28	22,8 x 28,5	50	22.8
61754050	34	28,1 x 34,5	60	28.1
61754060	42	35,5 x 42,5	70	35.5
61754070	54	47,2 x 54,5	80	47.2
61754300	67	56,3 x 67,2	130	56.3

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.