


Produktbeschreibung

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz; Hohe Zugentlastung; Robust; Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser; Hohe Schutzart

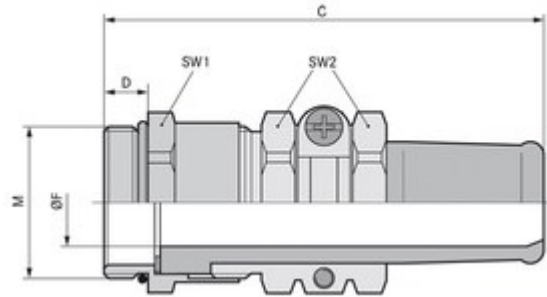

Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Baustellen
- Bewegliche Maschinenteile

Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
- Hohe Schutzart

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE-M
- Beispiel-Bestellbezeichnung: SR-M 12 / 7 / 5 12 = Anschlussgewinde metrisch 7 = Funktionsgewinde PG 5 =

Lichte Weite Dichtung

Technische Daten
Achtung

Einbaumaße siehe Anhang T21

Auf Anfrage

Mit langem Anschlussgewinde lieferbar

Material

Metallteile: Messing vernickelt O-Dichtring: NBR

Knickschutz: CR/NBR

Schutzart

IP 65

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	Max. Einbaumaß für Montage mm	Funktions- gewinde PG	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Lichte Weite F mm
SKINDICHT® SR-M								
52106410	12 x 1,5	4 - 5	23	7	14 / 15	49,0	5,0	5
52106420	16 x 1,5	5,5 - 7	25	9	18 / 17	50,0	5,0	7
52106430	20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	55,0	6,0	7
52106440	20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	55,0	6,0	9
52106450	20 x 1,5	7,5 - 9	32	13.5	22 / 22	60,0	6,0	9
52106460	20 x 1,5	9 - 11	32	13.5	22 / 22	60,0	6,0	11
52106470	20 x 1,5	11 - 13	32	13.5	22 / 22	60,0	6,0	13
52106480	20 x 1,5	12 - 13	35	16	24 / 24	65,0	6,0	13
52106481	20 x 1,5	13 - 15	35	16	24 / 24	66,0	6,0	15

52106490	25 x 1,5	12,5 - 15	46	21	30 / 30	78,5	7,0	15
52106500	25 x 1,5	14 - 17	46	21	30 / 30	78,5	7,0	17
52106510	25 x 1,5	17 - 19	46	21	30 / 30	78,5	7,0	19
52106520	25 x 1,5	17 - 20	46	21	30 / 30	78,5	7,0	20
52106530	32 x 1,5	19 - 20	59	29	40 / 41	90,5	8,0	20
52106540	32 x 1,5	22 - 23	59	29	40 / 41	90,5	8,0	23
52106550	32 x 1,5	23 - 25	59	29	40 / 41	90,5	8,0	25
52106560	40 x 1,5	24 - 26	70	36	50 / 50	108,0	8,0	26
52106570	40 x 1,5	28 - 30	70	36	50 / 50	108,0	8,0	30
52106580	40 x 1,5	31 - 33	70	36	50 / 50	108,0	8,0	33
52106590	40 x 1,5	33 - 34,5	70	36	50 / 50	108,0	8,0	35
52106600	50 x 1,5	31 - 34,5	75	42	57 / 57	111,0	9,0	35
52106610	50 x 1,5	32 - 38	75	42	57 / 57	111,0	9,0	38
52106620	50 x 1,5	37 - 40	75	42	57 / 57	111,0	9,0	40
52106630	63 x 1,5	32 - 40	83	48	66 / 64	118,0	10,0	40
52106640	63 x 1,5	36 - 44	83	48	66 / 64	118,0	10,0	44

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.