


DATENBLATT	5550 6485
SILVYN® FPAG-90° metrisch	gültig ab : 30.07.2010

Beschreibung :

Die Silvyn® FPAG-90°metrisch Winkel-Schlauchverschraubung bietet auf Grund ihrer Rundum-Verzahnung eine hohe Zugfestigkeit und Vibrationsschutz. Die Verschraubung wird mit Hilfe eines Werkzeugs (kleiner Schraubendreher) vom Schutzschlauch gelöst.

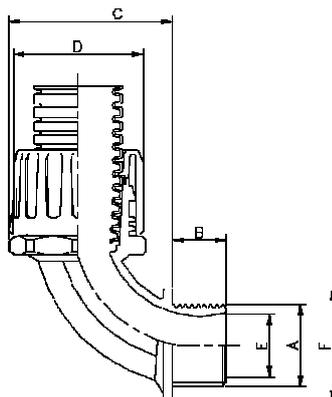

Maßtabelle :

Art. Nummer	Abmessung A	D mm	E mm	C mm	B mm	F/SW mm	passend für SILVYN FPAS
5550 6485	M 12x1,5	19,0	6,0	24,0	8,0	18,0	10
5550 6495	M 16x1,5/1	24,0	11,0	34,0	11,0	22,0	13
5550 6505	M 16x1,5/2	29,0	11,0	38,0	11,0	28,0	16
5550 6515	M 20x1,5/1	29,0	15,0	38,0	13,0	28,0	16
5550 7075	M 20x1,5/3	32,0	15,0	40,0	13,0	30,0	18
5550 6525	M 20x1,5/2	32,0	15,0	40,0	13,0	30,0	21
5550 6535	M 25x1,5	44,0	19,0	50,0	15,0	42,0	28
5550 6545	M 32x1,5	51,0	25,0	58,0	16,0	49,0	34
5550 7085	M 40x1,5	63,0	33,0	83,0	16,0	60,0	42
5550 6555	M 50x1,5/1	63,0	39,0	83,0	16,0	70,0	42
5550 6565	M 50x1,5/2	76,0	40,0	88,0	16,0	73,0	54
5550 6575	M 63x1,5/1	76,0	50,0	95,0	16,0	73,0	54
5550 7095	M 63x1,5/2	90,0	50,0	100,0	16,0	86,0	67



DATENBLATT	5550 6485
SILVYN® FPAG-90° metrisch	gültig ab : 30.07.2010

Technische Merkmale : Temperaturbereich: -40°C bis +135°C
Farbe : schwarz RAL 9005, grau RAL 7011
Material : PA 66
Schutzart: IP 66
Brandklasse: UL 94 V2

Eigenschaften : halogenfrei
flammwidrig
geringe Toxizität
öl- und lösungsmittelbeständig
in schwarz UV beständig

Zulassungen :



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB55506485_2DE	Blatt 2 von 2
---	-------------------------------	---------------