

# SKINTOP® CLICK / CLICK-R

Kabeleinführungssystem für die schnelle Montage



## SKINTOP® CLICK

### Anwendung

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Speziell entwickelt für:

- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
- Anlagen-, Apparatebau

### Steuerungsbau

### Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- vibrationsgeschützt
- höchste Qualität
- Zugentlastung gem. EN 50262
- IP 68, hermetisch abgedichtet

### Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.



## SKINTOP® CLICK-R

### Anwendung


Die innovative SKINTOP® CLICK-R mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung kleinerer Klemmbereiche.

### Vorteil

- zuverlässige Abdichtung bei kleinen Kabelquerschnitten
- weitere Vorteile siehe SKINTOP® CLICK

### Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.

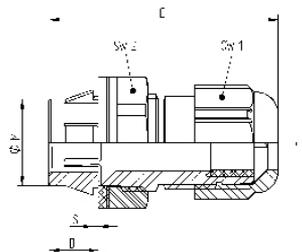

## Technische Daten

**RAL** Lieferfarbe  
RAL 7001 silbergrau  
RAL 7035 lichtgrau  
RAL 9005 schwarz/UV-beständig

**Material**  
Körper: Spezial Polyamid  
Dichtung: Spezial Elastomer

**IP** Schutzart  
IP 68

**Temperaturbereich**  
-20°C bis +100°C

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	S (Wandstärke mm)	Klemmbereich mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	D mm	C mm	VPE Stück	ab 5 Euro	ab 100 Euro	ab 200 Euro	ab 1000 Euro
<b>SKINTOP® CLICK lichtgrau</b>												
53112686	CLICK 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	42	50	76,13	55,71	50,76	45,68
53112687	CLICK 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	45,5	25	101,67	72,62	66,30	59,80
53112688	CLICK 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	48,5	25	129,03	94,41	86,02	77,42
<b>SKINTOP® CLICK silbergrau</b>												
53112876	CLICK 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	42	50	76,13	55,71	50,76	45,68
53112877	CLICK 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	45,5	25	101,67	72,62	66,30	59,80
53112878	CLICK 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	48,5	25	129,03	94,41	86,02	77,42
<b>SKINTOP® CLICK schwarz</b>												
53112882	CLICK 16	1 - 4	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	8	42	50	76,13	55,71	50,76	45,68
53112883	CLICK 20	1 - 4	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	8	45,5	25	101,67	72,62	66,30	59,80
53112884	CLICK 25	1 - 4	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 34	8	48,5	25	129,03	94,41	86,02	77,42