

SKINTOP® CLICK / CLICK-R

Kabeleinführungssystem für die schnelle Montage



SKINTOP® CLICK

Anwendung

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Speziell entwickelt für:

- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
- Anlagen-, Apparatebau

Steuerungsbau

Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- vibrationsgeschützt
- höchste Qualität
- Zugentlastung gem. EN 50262
- IP 68, hermetisch abgedichtet

Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.



SKINTOP® CLICK-R

Anwendung


Die innovative SKINTOP® CLICK-R mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung kleinerer Klemmbereiche.

Vorteil

- zuverlässige Abdichtung bei kleinen Kabelquerschnitten
- weitere Vorteile siehe SKINTOP® CLICK

Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.

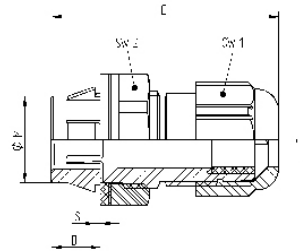

Technische Daten

RAL Lieferfarbe
RAL 7001 silbergrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material
Körper: Spezial Polyamid
Dichtung: Spezial Elastomer

IP Schutzart
IP 68

Temperaturbereich
-20°C bis +100°C

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung / Größe | S (Wandstärke mm) | Klemmbereich mm | M (Bohrung mm) | SW1 / SW2 mm | D mm | C mm | VPE Stück | ab 5 Euro | ab 100 Euro | ab 200 Euro | ab 1000 Euro |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| SKINTOP® CLICK lichtgrau | | | | | | | | | | | | |
| 53112686 | CLICK 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 42 | 50 | 76,13 | 55,71 | 50,76 | 45,68 |
| 53112687 | CLICK 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 45,5 | 25 | 101,67 | 72,62 | 66,30 | 59,80 |
| 53112688 | CLICK 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 48,5 | 25 | 129,03 | 94,41 | 86,02 | 77,42 |
| SKINTOP® CLICK silbergrau | | | | | | | | | | | | |
| 53112876 | CLICK 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 42 | 50 | 76,13 | 55,71 | 50,76 | 45,68 |
| 53112877 | CLICK 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 45,5 | 25 | 101,67 | 72,62 | 66,30 | 59,80 |
| 53112878 | CLICK 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 48,5 | 25 | 129,03 | 94,41 | 86,02 | 77,42 |
| SKINTOP® CLICK schwarz | | | | | | | | | | | | |
| 53112882 | CLICK 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 42 | 50 | 76,13 | 55,71 | 50,76 | 45,68 |
| 53112883 | CLICK 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 45,5 | 25 | 101,67 | 72,62 | 66,30 | 59,80 |
| 53112884 | CLICK 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 48,5 | 25 | 129,03 | 94,41 | 86,02 | 77,42 |