

Kabeleinführungssystem mit Biegeschutzspirale für zusätzliche Funktionssicherheit



SKINTOP® CLICK BS

Anwendung

Das innovative CLICK-System jetzt auch mit zusätzlicher Biegeschutzspirale, zum Schutz und zur Sicherung von flexiblen Kabeln und Leitungen. An elektronischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen. Zur Sicherung und Schonung von Kabeln für z. B.


- Handgeräte
- bewegliche Maschinenteile
- Apparatebau
- Light- and Sound Bereich
- Roboterindustrie

Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- vibrationsgeschützt
- höchste Qualität
- Zugentlastung gem. EN 50262
- IP 68, hermetisch abgedichtet
- zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelsicherung und Funktionssicherung

Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.

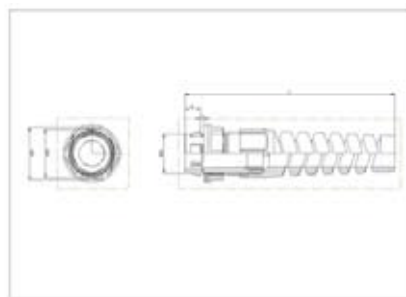

Technische Daten

RAL Lieferfarbe
RAL 7001 silbergrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9005 schwarz/UV-beständig

M Material
Körper: Spezial Polyamid
Dichtung: Spezial Elastomer

IP Schutzart
IP 68

T Temperaturbereich
-20°C bis +100°C

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung / Größe | S (Wandstärke mm) | Klemmbereich mm | M (Bohrung mm) | SW1 / SW2 mm | D mm | C mm | VPE Stück | 5 Stück Euro | 100 Stück Euro | 200 Stück Euro | 1000 Stück Euro |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| SKINTOP® CLICK BS lichtgrau | | | | | | | | | | | | |
| 53112888 | CLICK BS 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 94 | 50 | 83,50 | 70,03 | 62,03 | 58,68 |
| 53112889 | CLICK BS 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 108 | 25 | 94,42 | 87,68 | 79,19 | 74,39 |
| 53112890 | CLICK BS 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 127 | 25 | 145,43 | 132,78 | 127,25 | 113,11 |
| SKINTOP® CLICK BS silbergrau | | | | | | | | | | | | |
| 53112906 | CLICK BS 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 94 | 50 | 83,50 | 70,03 | 62,03 | 58,68 |
| 53112907 | CLICK BS 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 108 | 25 | 94,42 | 87,68 | 79,19 | 74,39 |
| 53112908 | CLICK BS 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 127 | 25 | 145,43 | 132,78 | 127,25 | 113,11 |
| SKINTOP® CLICK BS schwarz | | | | | | | | | | | | |
| 53112909 | CLICK BS 16 | 1 - 4 | 5 - 9 | 16,3 (-0,2) | 19 / 22 | 8 | 94 | 50 | 83,50 | 70,03 | 62,03 | 58,68 |
| 53112911 | CLICK BS 20 | 1 - 4 | 7 - 13 | 20,3 (-0,2) | 25 / 27 | 8 | 108 | 25 | 94,42 | 87,68 | 79,19 | 74,39 |
| 53112912 | CLICK BS 25 | 1 - 4 | 9 - 17 | 25,3 (-0,2) | 30 / 34 | 8 | 127 | 25 | 145,43 | 132,78 | 127,25 | 113,11 |