

# SKINTOP® CLICK BLK

Blindstopfen Kunststoff



## SKINTOP® CLICK BLK

### Anwendung

Blindstopfen mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum schnellen verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.

Speziell entwickelt für:


- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
- Anlagen-, Apparatebau
- Steuerungsbau

### Vorteil

- bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- einfache, freie Montage in jeder Position
- weniger Teile, keine Gegenmutter mehr nötig
- unverlierbar
- kein Gewinde benötigt
- höchste Qualität
- IP 68, hermetisch abgedichtet

### Hinweis

- Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten.

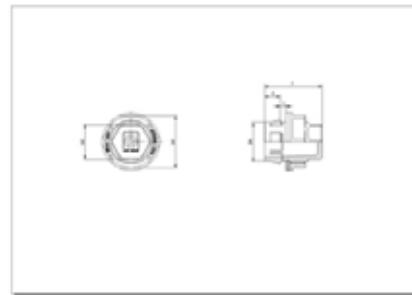

## Technische Daten

Approbationen  
Wandstärke 1-2 mm mit VDE-Zulassung  
Wandstärke 1-4 mm VDE in Vorbereitung

Lieferfarbe  
RAL 7035 lichtgrau

Material  
Körper: Spezial Polyamid  
Dichtung: Spezial Elastomer

Schutzart  
IP 68

Temperaturbereich  
-20°C bis +100°C

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	S (Wandstärke mm)	Klembereich mm	M (Bohrung mm)	SW1 / SW2 mm	D mm	C mm	VPE Stück	5 Stück Euro	100 Stück Euro	200 Stück Euro	1000 Stück Euro
<b>SKINTOP® CLICK BLK lichtgrau</b>												
52109013	CLICK BLK 16	1 - 2		16,3 (-0,2)	14 / 22	8	28,5	50	48,84	44,84	42,73	40,82
52109014	CLICK BLK 20	1 - 2		20,3 (-0,2)	18 / 27	8	29,5	25	60,87	55,53	52,75	50,24
52109015	CLICK BLK 25	1 - 2		25,3 (-0,2)	22 / 34	8	30,5	25	89,30	76,00	66,15	59,53