

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0014070 Kompaktadapter 2,5-mm-Klinkenstecker - 3,5-mm-Klinkenkupplung, Weiß**



Highlightstext:

- 3,5-mm-Klinkenkupplung, stereo - 2,5-mm-KlinkenStecker, stereo
- zum Adaptieren von Stereo-Kopfhörern an portable MP3-Player oder Handys
- vergoldete Kontakte
- Farbe: Weiß

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: 2,5-mm-Klinkenstecker
- Anschluss 2: 3,5-mm-Klinkenkupplung
- Farbe: Weiß

EAN: 4007249140708

Minbestellmenge: 1

UPE: 7,49 EUR

## **0044087 Audio-Adapter Cinch-Anschluss-Set 90°**



Highlightstext:

- Stecker - Kupplung
- Vollmetallgehäuse
- verringert die Einbautiefe deutlich
- Steckerlänge: 32 mm
- Farbe: Gold

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Cinch-Kupplung
- Anschluss 2: Cinch-Stecker
- Qualität: 1 Stern
- Vergoldet: Ja

EAN: 4007249440877

Minbestellmenge: 1

UPE: 12,99 EUR

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0042719 Audio-Adapter 3,5-mm-Klinken-St. - 6,3-mm-Klinken-Kupp.  
90°**



Highlightstext:

- Problemlöser für beengte Einbauorte
- hartvergoldete Kontakte
- Stereo
- vergoldet

Technische Eigenschaften:

- Ausführung: Klinke
- Farbe: Schwarz
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249427199

Minbestellmenge: 1

UPE: 5,99 EUR

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0043240 Audio-Adapter Cinch-Stecker - Cinch-Stecker**



Highlightstext:

- Verlängerungskabel für Geräte mit Cinch-Steckern
- Farbe: Rot und Schwarz

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Cinch-Stecker
- Anschluss 2: Cinch-Stecker
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249432407

Minbestellmenge: 1

UPE: 6,99 EUR

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0043259 Audio-Adapter Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Kupplung**  
**Mono**



Highlightstext:

- Cinch-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung Mono

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Cinch-Stecker
- Anschluss 2: 3,5-mm-Klinken-Kupplung
- Farbe: Schwarz
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249432599


Minbestellmenge: 1

UPE: 4,99 EUR

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0043263 Audio-Adapter 3,5-mm-Klinken-St. Stereo - 3,5-mm-Klinken-St. Stereo**

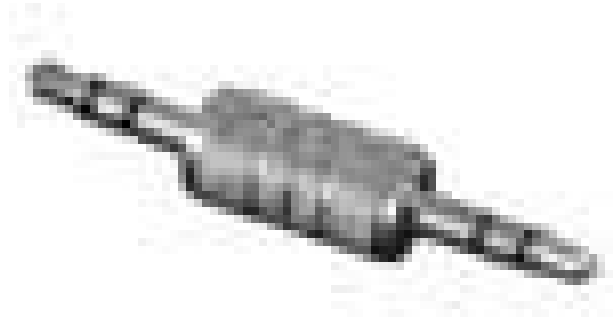

Highlightstext:

- Verbindung zwischen Geräten mit Klinkenanschluss
- kompakter Problemlöser
- hochwertige Ausführung mit Metallgriffkörper

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: 3,5-mm-Klinkenstecker
- Anschluss 2: 3,5-mm-Klinkenstecker
- Farbe: Silber
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249432636

Minbestellmenge: 1

UPE: 6,99 EUR

**hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

**0043453 Audio-Adapter Cinch-Kupplung - 3,5-mm-Klinken-Stecker Mono**



Highlightstext:

- Adapter von Cinch-Kupplung auf 3,5-mm-Klinken-Stecker Mono

Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Cinch-Kupplung
- Anschluss 2: 3,5-mm-Klinken-Stecker
- Farbe: Schwarz
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249434531

Minbestellmenge: 1

UPE: 4,99 EUR

## 0048619 YUV-Kompaktadapter 3 Cinch-Kupplungen - 3 Cinch-Kupplungen



### Highlightstext:

- Kompaktadapter für YUV-Verbindungskabel
- Cinch-Kupplungen farbig gekennzeichnet (Grün/Blau/Rot)
- vergoldete Stecker

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Cinch-Kupplung 3x
- Anschluss 2: Cinch-Kupplung 3x
- Farbe: Schwarz
- Qualität: 1 Stern

EAN: 4007249486196

Minbestellmenge: 1

UPE: 9,99 EUR



# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086601 Lautsprecherkabel "Acoustic" 2x 0,75mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE 300m, Weiß**



### Highlightstext:

- Zum Anschluss von Lautsprechern an die Stereoanlage
- Lautsprecherkabel-Einsteigerklasse
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,20 mm
- Kupfer blank E-Cu
- made in Germany
- Farbe: Weiß
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 300 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Weiß
- Kabelquerschnittsfläche: 0,75 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866011

Minbestellmenge: 300

UPE: 0,89 EUR

## **0086604 Lautsprecherkabel "Magic Flat" 2x 1,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE 200m, Transparent**



### Highlightstext:

- Spezial-Lautsprecherkabel für Surround-Sound- und HiFi-Anlagen
- Flechttechnik mit extrem dünnen OFC-Einzeladern für optimierten Strom- und Signalfluss, niedrige Kapazität und hervorragende Leitfähigkeit
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,10 mm
- hochreines OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$
- made in Germany
- Farbe: Transparent
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 200 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Transparent
- Kabelquerschnittsfläche: 1,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866042

Minbestellmenge: 200

UPE: 2,99 EUR

**0086605 Lautsprecherkabel "Acoustic" 2x 1,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE**  
**200m, Weiß**



Highlightstext:

- Lautsprecherkabel für HiFi-Anlagen
- Lautsprecherkabel-Einsteigerklasse
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,25 mm
- Kupfer blank E-Cu
- made in Germany
- Farbe: Weiß
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

Technische Eigenschaften:

- Länge: 200 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Weiß
- Kabelquerschnittsfläche: 1,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866059

Minbestellmenge: 200

UPE: 1,69 EUR

# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086608 Lautsprecherkabel "Magic Flat" 2x 1,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE 200m, Weiß**



### Highlightstext:

- Spezial-Lautsprecherkabel für Surround-Sound- und HiFi-Anlagen
- Flechttechnik mit extrem dünnen OFC-Einzeladern für optimierten Strom- und Signalfluss, niedrige Kapazität und hervorragende Leitfähigkeit
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,10 mm
- hochreines OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$
- made in Germany
- Farbe: Weiß
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 200 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Weiß
- Kabelquerschnittsfläche: 1,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866080

Minbestellmenge: 200

UPE: 2,99 EUR

# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086609 Lautsprecherkabel "Silver Class" 2x 1,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE 200m, Bicolour**



### Highlightstext:

- Spitzen-Lautsprecherkabel für druckvolle und klanggewaltige Bässe, detaillierte und plastische Mitten sowie fein gezeichnete Höhen
- OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$ , versilbert
- aufwendig verdrillte Kupferlitzen
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,07 mm
- made in Germany
- Farbe: Bicolour/Transparent
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 200 m
- Aufbau: 2-adrig
- Kabelquerschnittsfläche: 1,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866097

Minbestellmenge: 200

UPE: 3,99 EUR

**0086612 Lautsprecherkabel "Acoustic" 2x 2,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE  
150m, Weiß**



Highlightstext:

- Kabel zum Verbinden von Lautsprechern mit Stereo-Anlage
- Lautsprecherkabel-Einsteigerklasse
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,15 mm
- Kupfer blank E-Cu
- made in Germany
- Farbe: Weiß
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

Technische Eigenschaften:

- Länge: 150 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Weiß
- Kabelquerschnittsfläche: 2,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866127

Minbestellmenge: 150

UPE: 3,09 EUR

**0086614 Lautsprecherkabel "Silver Class" 2x 2,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE  
150m, Transp.**



Highlightstext:

- Spitzen-Lautsprecherkabel für druckvolle und klanggewaltige Bässe, detaillierte und plastische Mitten sowie fein gezeichnete Höhen
- OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$ , versilbert
- aufwendig verdrillte Kupferlitzen
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,10 mm
- made in Germany
- Farbe: Transparent
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

Technische Eigenschaften:

- Länge: 150 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Transparent
- Kabelquerschnittsfläche: 2,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866141

Minbestellmenge: 150

UPE: 6,99 EUR

**0086615 Lautsprecherkabel "Silver Class" 2x 2,5mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE  
150m, Bicolour**



Highlightstext:

- Spitzen-Lautsprecherkabel für druckvolle und klanggewaltige Bässe, detaillierte und plastische Mitten sowie fein gezeichnete Höhen
- OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$ , versilbert
- aufwendig verdrillte Kupferlitzen
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,07 mm
- made in Germany
- Farbe: Bicolour/Transparent
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

Technische Eigenschaften:

- Länge: 150 m
- Aufbau: 2-adrig
- Kabelquerschnittsfläche: 2,5 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866158

Minbestellmenge: 150

UPE: 6,99 EUR



# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086619 Lautsprecherkabel "Silver Class" 2x 4,0mm<sup>2</sup>, 1m, MB/VE 75m, Transparent**



### Highlightstext:

- Spitzen-Lautsprecherkabel für druckvolle und klanggewaltige Bässe, detaillierte und plastische Mitten sowie fein gezeichnete Höhen
- OFC-Cu:  $\geq 99,95\%$ , versilbert
- aufwendig verdrehte Kupferlitzen
- mit fortlaufendem Meteraufdruck
- Aderaufbau: 0,10 mm
- made in Germany
- Farbe: Transparent
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 75 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Transparent
- Kabelquerschnittsfläche: 4,0 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866196

Minbestellmenge: 75

UPE: 9,49 EUR

# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086627 Audio-Kabel "Pro Class", 50 Ohm, 1m, MB/VE 60m, Blau**



### Highlightstext:

- Audiokabel, ideal in Verbindung mit HomeTheatre-Steckern
- Innenleiter: 19 x 0,18 mm
- Schirmungsgeflecht: 64 x 0,12 mm
- Außendurchmesser : 12 x 6 mm
- Dielektrikum: 2,9 mm Polyethylen (PE)
- Impedanz: 50 Ohm
- Farbe: Dunkelblau
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Länge: 60 m
- Aufbau: 2-adrig
- Farbe: Blau
- Kabelquerschnittsfläche: 6 mm<sup>2</sup>

EAN: 4007249866271

Minbestellmenge: 60

UPE: 3,79 EUR

# **hama**<sup>®</sup>

DIE PASSENDE LÖSUNG

## **0086628 S-VHS-Kabel, ø6,0 mm, 2-adrig, 1m, MB/VE 100m, Blau**



### Highlightstext:

- S-VHS-Kabel, ideal in Verbindung mit HomeTheatre-Steckern
- Innenleiter: 30 x 0,12 mm
- Schirmungsgeflecht: 90 x 0,12 mm
- Außendurchmesser : 6, 0 mm
- Dielektrikum: 3,62 mm Polyethylen (PE)
- Impedanz: 75 Ohm
- Dämpfung: 0,09 dB/m
- Farbe: Dunkelblau
- auf Studio-Kunststoffspule 21 x 20

### Technische Eigenschaften:

- Aufbau: 2-adrig
- Ausführung: Audio-/Videokabel
- Farbe: Blau
- Länge: 100 m

EAN: 4007249866288

Minbestellmenge: 100

UPE: 1,99 EUR

## **0086667 Rollenware SAT/BK-Kabel-Koax "120 dB", 500 m, Weiß**



### Highlightstext:

- Koaxkabel, zur Verbindung von SAT-Receivern und Antenne
- außergewöhnlich hochwertiges BK-/Sat-Kabel
- digitaltauglich, 4-fach geschirmt (2x Alufolie, 2x Geflecht)
- Innenleiter: 1 x 1,0 mm Kupfer
- Geflecht: 2 x Kupfer verzinkt 24 x 3 x 0,127mm
- Außendurchmesser ca. 6,9 mm, PVC
- Isolator Durchmesser ca. 4,6 mm; PE
- Impedanz: 75 Ohm
- Farbe: Weiß, auf Großspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- bei 300 MHz - 9,6 dB
- bei 800 MHz - 18,4 dB
- bei 1750 MHz - 29,6 dB
- bei 2050 MHz - 33,3 dB
- bei 2400 MHz - 36,0 dB

### - Schirmungsmaß:

- 30 - 470 MHz = >130 dB
- 470 - 1000 MHz = >120 dB
- 1000 - 2450 MHz = >110 dB

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Rollware
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 ?
- Länge: 500 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 4-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 120 dB
- Serie: Studio (21,5 x 20 cm)
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866677

Minbestellmenge: 500

UPE: 2,09 EUR

## **0086681 Koaxkabel für Antenne und SAT 90dB, starr "S-Line", 500 m**



### Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 2-fach geschirmt (1x Alufolie 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1x 1,02 mm
- Geflecht: 80 x 0,10 mm
- Außendurchmesser ca. 6,9 mm, PVC
- Isolator Durchmesser ca. 4,57 mm Foam-PE
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- 100 MHz/ 6,80 dB
- 300 MHz/10,90 dB
- 450 MHz/13,20 dB
- 862 MHz/18,90 dB
- 1000 MHz/20,20 dB
- 1750 MHz/27,20 dB
- 2150 MHz/31,40 dB

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: Offen
- Anschluss 2: Offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 ?
- Länge: 500 m
- Schirmungsaufbau: 2-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 90 dB
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866813

Minbestellmenge: 500

UPE: 0,69 EUR

## **0086683 Koaxkabel Antenne/SAT "LKM-95", dreifach geschirmt, 100dB, 50m, Weiß/Blau**



### Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 3-fach geschirmt (2x Alufolie, 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1,13 CU mm
- Geflecht: 80 x 0,12 mm TC
- Außendurchmesser: ca. 6,9 mm, PVC
- Isolator Durchmesser: ca. 4,8 mm Foam-PE mit blauer Farbcodierung
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- 55 MHz/ 5,30 dB
- 270 MHz/11,00 dB
- 450 MHz/14,40 dB
- 550 MHz/16,20 dB
- 750 MHz/19,00 dB
- 870 MHz/20,60 dB
- 1450MHz/26,16 dB
- 1800MHz/27,80 dB
- 2100MHz/31,15 dB
- 2250MHz/34,03 dB

- Farbe: Außenmantel in Weiß, Isolator in Blau

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 ?
- Isolatorfarbe: Blau
- Länge: 50 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Serie: Studio (21,5 x 20 cm)
- Vergoldet: Nein
- 90° Stecker: Nein
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866837

Minbestellmenge: 50

## **0086684 Koaxkabel Antenne/SAT "LKM-95", dreifach geschirmt, 100dB, 50m, Weiß/Grün**



### Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 3-fach geschirmt (2x Alufolie, 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1x 1,13 CU mm
- Geflecht: 80 x 0,12 mm TC
- Außendurchmesser: ca. 6,9 mm, PVC
- Isolator Durchmesser: ca. 4,8 mm Foam-PE mit grüner Farbcodierung
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- 55 MHz/ 5,30 dB
- 270 MHz/11,00 dB
- 450 MHz/14,40 dB
- 550 MHz/16,20 dB
- 750 MHz/19,00 dB
- 870 MHz/20,60 dB
- 1450MHz/26,16 dB
- 1800MHz/27,80 dB
- 2100MHz/31,15 dB
- 2250MHz/34,03 dB

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 Ω
- Isolatorfarbe: Grün
- Länge: 50 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Serie: Studio (21,5 x 20 cm)
- Vergoldet: Nein
- 90° Stecker: Nein
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866844

Minbestellmenge: 50

UPE: 1,19 EUR

## **0086685 Koaxkabel Antenne/SAT "LKM-95", dreifach geschirmt, 100dB, 50m, Weiß/Gelb**



### Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 3-fach geschirmt (2x Alufolie, 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1x 1,13 CU mm
- Geflecht: 80 x 0,12 mm TC
- Außendurchmesser: ca. 6,90 mm, PVC
- Isolatordurchmesser: ca. 4,80 mm Foam-PE mit gelber Farbcodierung
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- 55 MHz/ 5,30 dB
- 270 MHz/11,00 dB
- 450 MHz/14,40 dB
- 550 MHz/16,20 dB
- 750 MHz/19,00 dB
- 870 MHz/20,60 dB
- 1450MHz/26,16 dB
- 1800MHz/27,80 dB
- 2100MHz/31,15 dB
- 2250MHz/34,03 dB

- Farbe: Außenmantel in Weiß, Isolator in gelb

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 ?
- Isolatorfarbe: Gelb
- Länge: 50 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Serie: Studio (21,5 x 20 cm)
- Vergoldet: Nein
- 90° Stecker: Nein
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866851

Minbestellmenge: 50



## **0086686 Koaxkabel Antenne/SAT "LKM-95", dreifach geschirmt, 100dB, 50m, Weiß/Rot**



### Highlightstext:

- hochwertiges BK-/SAT-Kabel
- digitaltauglich, 3-fach geschirmt (2x Alufolie, 1x Geflecht)
- Innenleiter: 1x 1,13 CU mm
- Geflecht: 80 x 0,12 mm TC
- Außendurchmesser: ca. 6,90 mm, PVC
- Isolatordurchmesser: ca. 4,80 mm Foam-PE mit roter Farbcodierung
- auf Kunststoffspule
- fortlaufender Meteraufdruck

### - Dämpfung dB/100m:

- 55 MHz/ 5,30 dB
- 270 MHz/11,00 dB
- 450 MHz/14,40 dB
- 550 MHz/16,20 dB
- 750 MHz/19,00 dB
- 870 MHz/20,60 dB
- 1450MHz/26,16 dB
- 1800MHz/27,80 dB
- 2100MHz/31,15 dB
- 2250MHz/34,03 dB

- Farbe: Außenmantel in Weiß, Isolator in rot

### Technische Eigenschaften:

- Anschluss 1: offen
- Anschluss 2: offen
- Aufbau: Koaxial
- Ausführung: Antennen-/SAT-Kabel
- Farbe: Weiß
- Impedanz: 75 Ω
- Isolatorfarbe: Rot
- Länge: 50 m
- Qualität: High-Quality
- Schirmungsaufbau: 3-fach geschirmt
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Max. Innenleiterdurchmesser: 0,5 - 1,1 mm

EAN: 4007249866868

Minbestellmenge: 50

UPE: 1,19 EUR