


# Datenblatt

## SK 10,0 mm<sup>2</sup> SW

## SH 86

## 0,40er

Nennquerschnitt in mm <sup>2</sup> :	10,0
Widerstand R20 max. mΩ/m :	1,91
Anzahl der Einzeldrähte:	74
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,40
Aussendurchmesser (Richtwert):	6,20
Aussendurchmesser min:	6,10
Aussendurchmesser max:	6,40
Nennstrom in A:	60
Stromdichte in A / mm <sup>2</sup> :	6
Shore Härte:	86
Temperaturbereich:	-40°bis+90°C
Kupferzahl kg/km:	96

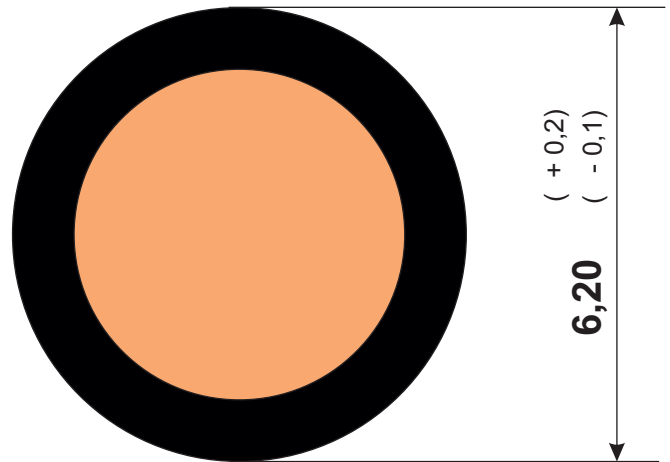

### Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,  
Cadmium/Cadmiumverbindungen,  
Chrom(VI)verbindungen,  
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,  
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,  
Arsen/Arsenverbindungen,  
cancerogene Aminkomponenten,  
Beryllium/Berylliumverbindungen,  
Dimethylformamid,  
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,  
radioaktive Substanzen,  
Selen/Selenverbindungen,  
Chlorparaffine  
noch FCKW

enthalten sind.