


# Datenblatt

**SK 6,0 mm<sup>2</sup> SW**

**SH 86**

**0,30er**

Nennquerschnitt in mm <sup>2</sup> :	6,0
Widerstand R20 max. mΩ/m :	3,3
Anzahl der Einzeldrähte:	84
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,30
Aussendurchmesser (Richtwert):	4,60
Aussendurchmesser min:	4,50
Aussendurchmesser max:	4,80
Nennstrom in A:	42
Stromdichte in A / mm <sup>2</sup> :	7
Shore Härte:	86
Temperaturbereich:	-40°bis+90°C
Kupferzahl kg/km:	58

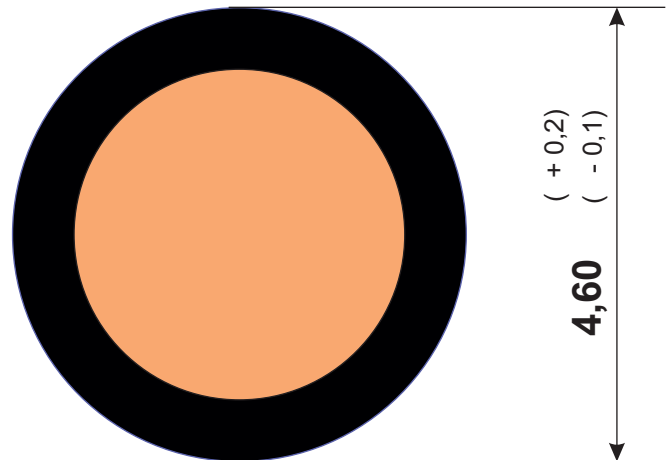

## **Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG**

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,  
Cadmium/Cadmiumverbindungen,  
Chrom(VI)verbindungen,  
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,  
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,  
Arsen/Arsenverbindungen,  
cancerogene Aminkomponenten,  
Beryllium/Berylliumverbindungen,  
Dimethylformamid,  
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,  
radioaktive Substanzen,  
Selen/Selenverbindungen,  
Chlorparaffine  
noch FCKW

enthalten sind.