




Schutzkontakt-Steckdosenleisten MULTiversal UNOversal® Maßzeichnungen

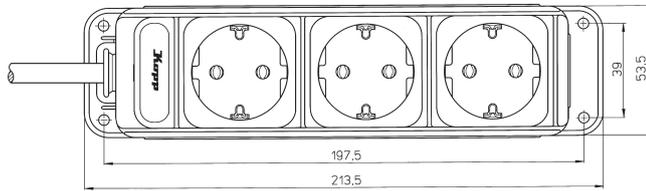

Artikel-Nr.: 1270, 1274

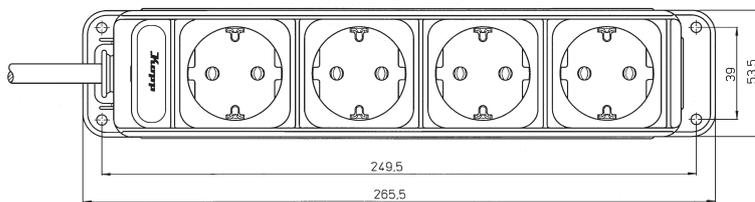


Artikel-Nr.: 1271

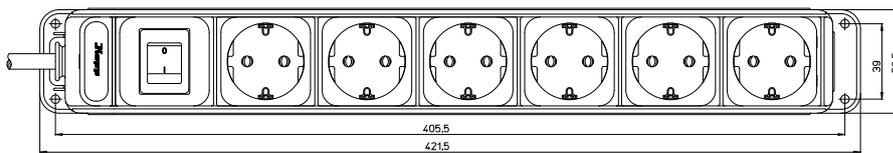

Einbautiefe 53 mm




Artikel-Nr.: 1273

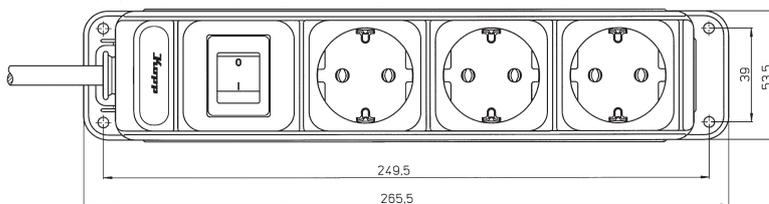

Einbautiefe 53 mm




Artikel-Nr.: 1275

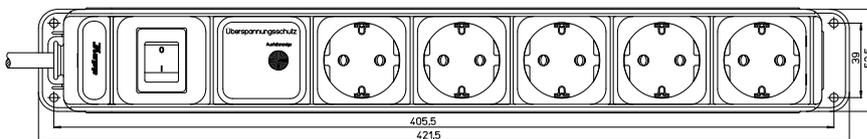

Einbautiefe 53 mm



Artikel-Nr.: 1280

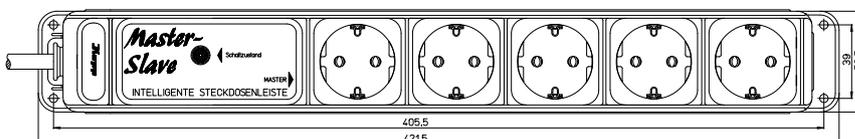

Artikel-Nr.: 1281

- Das Gehäuse besteht aus halogen- und PVC-freiem Kunststoff für den universellen Einsatz der Steckdosenleiste
- Alle Steckdosentöpfe mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz)
- Zur problemlosen Platzierung von Winkelsteckern, Netzteilen, Zeitschaltuhren u. a. beträgt der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen 52 mm, zusätzlich sind diese um 90° gedreht
- Alle Steckdosenleisten sind anschraubbar



**UNOversal 4fach Steckdosenleiste,
arktis,**

Steckdosenleiste UNOversal 4-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V~, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm, arktis-weiß

Artikel Nr.: 127102016

EAN: 4008224239479

Verpackungseinheit: 4

▶ [High-Res Bild](#)