

## 348 / 358

Tages- oder Wochenschaltuhr zur UP-Montage, einfache Programmierung, mit Wahlschalter für Auto/EIN/AUS




Typ	Schaltrad	Kürzeste Schaltzeit
348 T 30	24 Stunden	30 Minuten
358 W 1,75	7 Tage	1 Std 45 Min


### Beschreibung

- Tages- oder Wochenprogramm
- Einfache Installation in bestehende UP-Dosen
- Sicherheit durch programmiertes EIN/AUS-Schalten bei Abwesenheit
- Wahlschalter Auto/EIN/AUS
- Einfachste überschaubare Programmierung

### Abmessungen

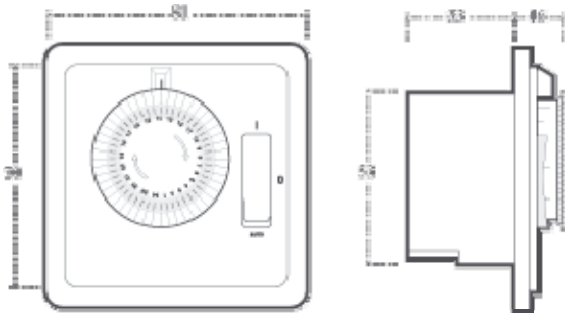

### Anschlüsse

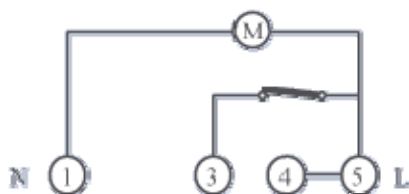

### Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Schaltleistung	10 (2) A 250 V $\cos \varphi = 1$ , 2200 W
Antrieb	Synchronmotor
Eigenverbrauch	1,6 VA
Schaltrad	348: 48 unverlierbare Schaltschieber
	358: 96 unverlierbare Schaltschieber
Kleinste Schaltzeit	348: 30 Minuten
	358: 1 Std 45 Min
Wahlschalter	Auto/EIN/AUS
Montage	Einbau in UP-Dose, dazu sind 3 Kabelanschlüsse erforderlich