

# Leitungsführungs-Systeme

## Geräteeinbaukanal, Typ GK70110

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.



Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Preis €/m	Art.-Nr.	Merkzettel
GK-70110RW	reinweiß	2000	8	132,000	13,70	6274 30 0	
GK-70110CW	cremeweiß	2000	8	132,000	13,70	6274 30 1	
GK-70110LGR	lichtgrau	2000	8	132,000	13,70	6274 30 2	
GK-70110GR	steingrau	2000	8	132,000	13,70	6274 30 6	

PVC Polyvinylchlorid

### Technische Informationen

Ausschreibungstexte	Konformitätserklärung	Technische Dokumente	3D Produkt-Daten	Zertifikate
GK-70110RW				
GK-70110CW				
GK-70110LGR				
GK-70110GR				

### Weitere Informationen

#### Katalog



Leitungsführungs-Systeme  
19,7 MB, PDF

Deutsch


#### Broschüre



Rapid 80 Geräteeinbaukanäle  
1 MB, PDF

Deutsch

#### Auswahlhilfe

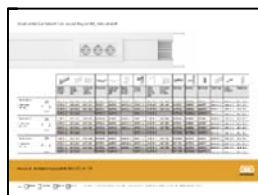

Übersicht Geräteeinbaukanal  
Rapid 80, Kunststoff  
0,4 MB, PDF

Deutsch

