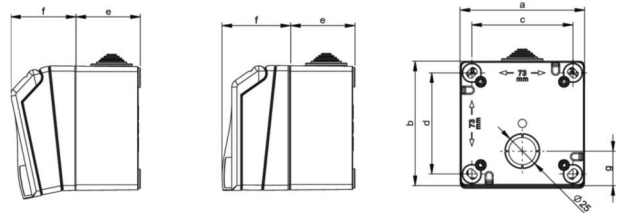


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	8630v
Bezeichnung	Schutzkontakt-Wandsteckdose (AP) Design IP44 (weiß)
Langbeschreibung	Schutzkontakt-Wandsteckdose (AP) Design IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Nennspannung/Frequenz: 250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Wand-/ bzw. Aufputzmontage Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399672385
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,241 kg
Verpackungsmenge	6

ETIM 7.0	EC001318
Stromversorgung	SCHUKO
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	
Kennfarbe	blau
Bauform	Wandsteckdose (AP)
Ausstattung	Oberteil mit Beschriftungsfeld
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9016
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	1-2x2,5 mm ²
Leitung starr	1-2x2,5 mm ²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	8-10 mm


www.manufacturer-safety.info