

VARIO® LINEA Universal 12-fach

Für den universellen Einsatz in vielen Bereichen

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Als Standardprodukt erhältlich mit **1,5 m** Zuleitung und Winkel-Stecker, auch optional mit **3 m** und **5 m** Zuleitung lieferbar
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit


Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker

Abmaße: 846 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 838 mm
EAN: 4012096024026
VPE: 10
Artikelnr: 0200x00122301



VARIO®
LINEA

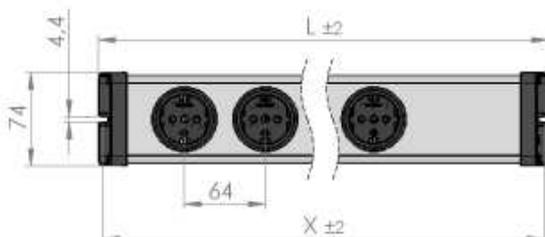

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013