

IRIScan™ Book 3

Schnell und einfach mobil scannen

IRIScan™ Book 3 ist ein portabler Scanner, mit dem Sie jederzeit und überall Bücher und Zeitschriften scannen können, ohne dafür Seiten auszureißen. Gleiten Sie einfach über das Dokument und Ihr Scan wird automatisch auf der mitgelieferten MicroSD™-Karte gespeichert – bereit zur Weiterleitung an Ihren PC oder Mac.

Wenn Sie dann wieder Zuhause oder im Büro sind, werden die gescannten Dokumente automatisch von Readiris™ Pro 12, der Flaggschiff-OCR-Software von I.R.I.S., in bearbeitbare Dokumente umgewandelt.

Mobiler Scanner


- Kabellos, akkubetrieben und sehr leicht – einfach immer mitnehmen!
- Ideal zum Scannen von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen.
- Scanauflösung von 300/600/900 dpi.
- Scangeschwindigkeit: 2 Sek. für ein S/W-Dokument/3 Sek. für ein Farbdokument.
- Scannen direkt in PDF oder JPEG.
- Speichern der Scans auf der mitgelieferten MicroSD™-Karte.
- Stromversorgung über 3 Batterien Alkaline AAA (mitgeliefert).

Topmoderne OCR-Software Readiris™ Pro 12

- Konvertiert beliebige Papierdokumente, PDF- oder Bilddateien in bearbeitbare Office-Dokumente.
- Globale OCR-Lösung – 137 erkannte Sprachen (einschl. asiatische Sprachen und Arabisch!).
- Erstellen hyperkomprimierter PDF-Dateien ideal für die Archivierung und Weiterleitung per E-Mail.

Wichtige Daten im Überblick

Produktname	IRIScan™ Book 3
Artikelnummer	09100511
EAN-Code	7650104578887
Zolltarifnummer	847190
Verpackungsgröße (H x L x T)	13,8 x 31,2 x 4,8 cm
Kartongewicht	550 g
Scannergöße (H x L x T)	2,2 x 25,7 x 3,5 cm
Scannergewicht	190 g
Sprachen auf der Verpackung	Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Lieferumfang	Scanner IRIScan™ Book 3 • Software Readiris™ Pro 12 für PC und Mac® auf CD-ROM • Kostenlose Software IRISCompressor™ Pro • 2 GB MicroSD™-Karte (inkl. SD™-Kartenadapter) • USB-Kabel • Kalibrierungskarte • Transporttasche • Rabattgutschein für den nächsten Einkauf • Kurzanleitung

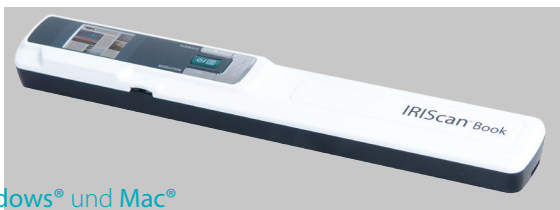

für Windows® und Mac®

Scanner-Spezifikationen

Bildsensor	Contact Image Sensor A4 Farbe
Bildsensorbreite	217 mm
Auflösung	300/600/900 dpi
Maximale Scangeschwindigkeit für A4-Dokumente	Hohe Auflösung, Farbe: 13 Sekunden Hohe Auflösung, Schwarzweiß: 10 Sekunden Niedrige Auflösung, Farbe: 3 Sekunden Niedrige Auflösung, Schwarzweiß: 2 Sekunden
Kapazität (A4-Dokumente, basierend auf einer 2 GB microSD-Karte. Abhängig von der Komplexität des Inhalts)	900 dpi Farbe: 250 JPEG-Bilder 600 dpi Farbe: 500 JPEG-Bilder 300 dpi Farbe: 1800 JPEG-Bilder
Dateiformat	JPEG & PDF
LCD-Display	Scanstatusanzeige
Ausschaltautomatik	3 Minuten
USB-Anschluss	USB 2.0 Highspeed
Externer Speicher	MicroSD™-Karte/MicroSDHC™-Karte bis zu 32 GB
Batterie	3 Batterien Alkaline AAA
Batterielaufzeit (Scannen an MicroSD™-Karte)	550 Seiten (A4, 300 dpi, Farbe)

Mindestcomputeranforderungen

Scanner

- Mindestens ein verfügbarer USB-Anschluss (bei Stromversorgung über USB).
- Keine Treiberinstallation erforderlich!

Softwarepaket für Windows®

- Intel® Pentium® III oder höher.
- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® oder XP (SP3).
- 256 MB RAM empfohlen.
- CD-ROM-Laufwerk.

Softwarepaket für Mac OS®

- Mac®-Computer mit PowerPC™ G3- oder Intel®-Prozessor.
- Mac OS® X Version 10.4 oder höher.
- 256 MB RAM empfohlen.
- CD-ROM-Laufwerk.



www.irislink.com



PRODUCTS & TECHNOLOGIES

© Copyright 2013 I.R.I.S. s.a.
Alle Rechte für alle Länder vorbehalten. I.R.I.S., I.R.I.S.-Produktnamen, I.R.I.S.-Logos und I.R.I.S.-Produktlogos sind Marken von I.R.I.S. Alle anderen aufgeführten Produkte und Namen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.